

即出荷 片端コネクタ付き



Order
注文例

型式	全長(m)
BNC-PRG	0.5

**ココが
特長**


片端BNCプラグ(オス)付きハーネス!

- 汎用固定用ケーブルを使ったBNCコネクタハーネスです。
- RG58AU、1.5D2V、1.5C2V、3D2V、3C2V、5D2Vを用意しました。



ご注意

・価格表内の「-」は非対応です。非対応の長さをご希望の場合は
02325ページ

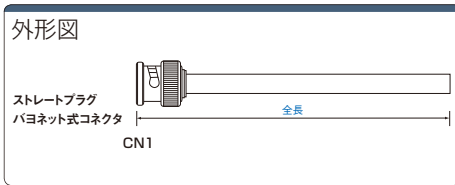

Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

本数	お値引き
1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

型式	CN1	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)							
					0.5	1	1.5	2	3	5	8	10
BNC-PRG	BNC ストレートプラグ	RG58AU	黒	50Ω	¥1,240	¥1,310	¥1,379	¥1,458	¥1,528	¥1,746	-	¥2,500
BNC-P1.5D		1.5D2V	灰	50Ω	¥1,736	¥1,775	¥1,833	¥1,872	¥1,969	¥2,163	¥2,454	-
BNC-P1.5C		1.5C2V	黒	75Ω	¥1,736	¥1,775	¥1,833	¥1,872	¥1,969	¥2,163	-	-
BNC-P3D		3D2V	灰	50Ω	¥1,300	¥1,358	¥1,426	¥1,484	-	¥1,853	¥2,221	-
BNC-P3C		3C2V	黒	75Ω	¥1,426	¥1,474	¥1,533	¥1,581	¥1,688	¥1,901	¥2,221	-
BNC-P5D		5D2V	黒	50Ω	¥1,455	-	¥1,698	¥1,862	¥2,018	¥2,503	-	-

型式	CN1コネクタ仕様			ケーブル仕様							ハーネス全体 使用温度 範囲	
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式 (04704相当品)	タイプ	インピーダンス (mm)	外径 (mm)	外皮 材質	波長 短縮率	周波数 帯域		定格電圧 AC/√
BNC-PRG	BNC ストレートプラグ	黄銅/ ニッケル	黄銅/金メッキ	RG58AU	MIL規格	500	5.5	PVC	67%	DC 2GHz	500V	-20~ +60℃
BNC-P1.5D				1.5D2V	JIS規格	500	2.9					
BNC-P1.5C				1.5C2V		750	2.9					
BNC-P3D				3D2V		500	5.5					
BNC-P3C				3C2V		750	5.6					
BNC-P5D				5D2V		500	7.3					

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

即出荷 片端オリジナルコネクタ付き



Order
注文例

型式	全長(m)
ZHBNC-P-C	3

**ココが
特長**


部材費同等価格の即出荷ハーネス!

- ローコスト汎用固定用同軸のBNCハーネスです。
- RG58AU(50Ω)、1.5D2V(50Ω)、1.5C2V(75Ω)の3タイプがございます。
- 長さ違い品をお求めの場合は **02325ページ**



ご注意

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

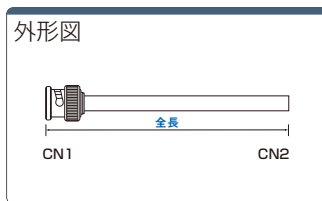

Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

本数	お値引き
1~49本	基準単価
50~74本	5%
75~99本	10%
100本~	18%

型式	ケーブルタイプ	シース 色	全長(m)		
			1	2	3
ZHBNC-P-C	RG58AU(50Ω)	黒	¥600	¥790	¥930
ZHBNC-P-A	1.5D2V(50Ω)	黒	¥520	¥610	¥680
ZHBNC-P-F	1.5C2V(75Ω)	黒	¥590	¥780	¥940

※全長の公差は、全長±30mmとなります。