

BNC⇔ワニ口クリップ、BNC⇔ICクリップ、BNC⇔バナナプラグ

BNC⇔ワニ口クリップハーネス

RoHS



ココが特長

BNCをワニ口クリップに変換します
●ケーブルはRG58AUと1.5D2Vから選択できます。
BNCプラグ~RG58AUケーブル~ワニ口クリップ
BNCプラグ~1.5D2Vケーブル~ワニ口クリップ



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。


在庫品

お値引き			
1~49本	50~74本	75~99本	100本~
基準単価	5%	10%	18%

外形図

(単位: mm)

CN1: パヨネット式コネクタ
CN2, CN3: ワニ口クリップ
クリップカバー肉厚: 1mm
クリップ開き幅: 6mm

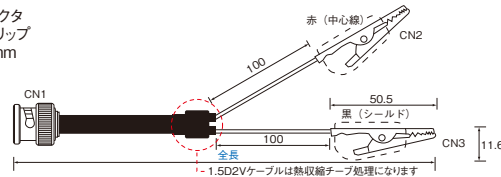

Order
注文例

型式	全長(m)
BNWA-PPRG	1



型式	全長(m)				ケーブルタイプ
	1	1.5	2	3	
BNWA-PPRG	¥1,200	¥1,250	¥1,300	-	RG58AU
TLBNWA-1.5D2V-PPRG	¥673	¥772	-	¥832	1.5D-2V

コネクタ
ハーネス

同軸
ハーネス

同軸コネクタ
変換ハーネス

BNC
コネクタハーネス


SMA・SMB
コネクタハーネス

高周波同軸
コネクタハーネス

低周波計測用
ハーネス

BNC⇔ICクリップハーネス

RoHS

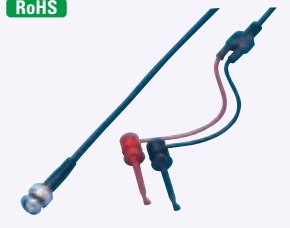

ココが特長

BNCをICクリップに変換します
●ケーブルはRG58AUのみとなります。
BNCプラグ~RG58AUケーブル~ICクリップ



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品

お値引き			
1~49本	50~74本	75~99本	100本~
基準単価	5%	10%	18%

外形図

(単位: mm)



Order
注文例

型式	全長(m)
BNC-PICRG	3



型式	全長(m)				
	0.5	1	1.5	2	3
BNC-PICRG	¥1,275	¥1,308	¥1,350	¥1,383	¥1,450

BNC⇔4mmバナナプラグハーネス

RoHS



ココが特長

Global Harness Series
日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- BNCをバナナプラグに変換します。
BNCプラグ~RG58AUプラグ~バナナプラグ
定格電圧: 15V、定格電流0.5A 使用温度範囲: -20~60℃



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。


在庫品

お値引き			
1~9本	10~19本	20~29本	30本~
基準単価	2%	5%	9%

外形図

(単位: mm)

 CN1: パヨネット式コネクタ
CN2, CN3: 径4mmバナナプラグ



Order
注文例

型式	全長(m)
BNC50-1603	1.5



型式	全長(m)		
	1	1.5	2
BNC50-1603	¥1,302	¥2,166	¥2,404

2012.9

2013.8

2332