

BNC⇔Y端子、BNC⇔リード線、BNC⇔RCAプラグ

コネクタ
ハーネス

同軸
ハーネス

BNC⇔Y端子ハーネス

RoHS



ココが
特長

BNCをY端子に変換します

- ケーブルはRG58AUのみとなります。BNCプラグ~RG58AUケーブル~Y端子 Y端子には4mmノナナプラグが挿せます。
- 定格電圧：15V、定格電流：0.5A、使用温度範囲：-20℃~60℃

お値引き

1~49本	50~74本	75~99本	100本~
基準単価	5%	10%	18%



納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品




注文例

型式	全長(m)
BNC-WTN1106R10	3



型式	全長(m)				
	0.5	1	1.5	2	3
BNC-WTN1106R10	¥1,200	¥1,233	¥1,283	¥1,317	¥1,350

外形図

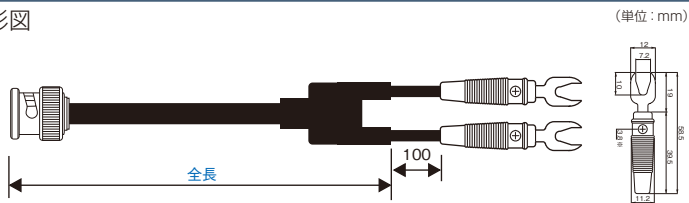

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料

BNC⇔リード線ハーネス

RoHS



ココが
特長

Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- BNCをリード線に変換します。下記2種類のケーブルが選択可能です。BNCプラグ~RG58AUケーブル~リード線 BNCプラグ~1.5D2Vケーブル~リード線



納期

1本から注文OK!


出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品

RoHS

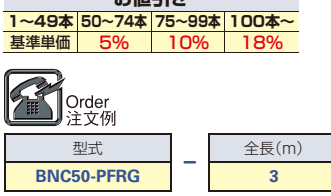

お値引き

1~49本	50~74本	75~99本	100本~
基準単価	5%	10%	18%




注文例

型式	全長(m)
BNC50-PFRG	3



型式	全長(m)			ケーブルタイプ
	1	2	3	
BNC50-PFRG	¥1,090	¥1,180	¥1,220	RG58AU
BNC50-PFRG-1.5D2V	¥653	¥752	¥812	1.5D-2V

外形図

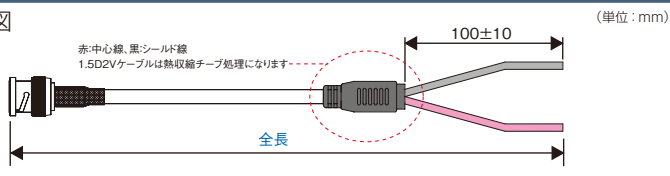

BNC⇔RCAプラグハーネス

RoHS



ココが
特長

Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- BNCをRCAプラグに変換します。BNCプラグ~RG58AU~RCAプラグ ケーブルはRG58AUのみとなります。



納期

1本から注文OK!


出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品

RoHS

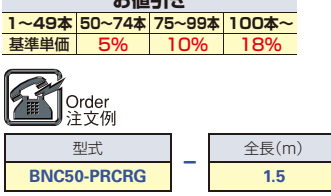

お値引き

1~49本	50~74本	75~99本	100本~
基準単価	5%	10%	18%




注文例

型式	全長(m)
BNC50-PRCRG	1.5



型式	全長(m)	
	1	2
BNC50-PRCRG	¥1,425	¥1,520

外形図

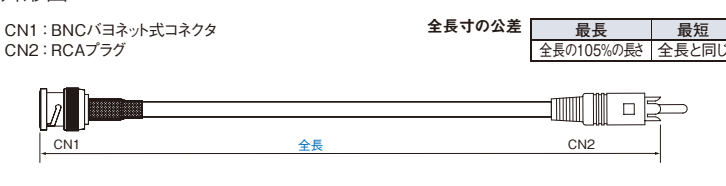

CN1: BNCバヨネット式コネクタ
CN2: RCAプラグ

全長寸の公差

最長	最短
全長の105%の長さ	全長と同じ