


丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

自由長

RoHS

PHR

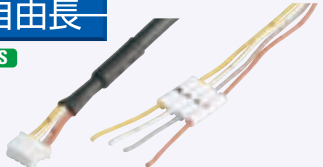

PHT

機器内配線 圧着 スズメッキ



ココが特長

2mmピッチ高密度実装ナイロンハーネス

- 日本圧着端子製造(JST)製PHシリーズナイロンコネクタを採用した機器内ハーネスです。
- コンタクトピッチ:2mm
- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**2440ページ**
- 追加加工をご利用頂きますと、シース剥き長さの指定が可能です。指定方法は**2440ページ**
- ナイロンコネクタと他のコネクタの組合せハーネスやバラ線の一部線色変更は「ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**2420ページ**

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 5本まで ¥500/本

翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

本数	割引率
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

部材ページ **2416**
結線・線色ページ **2579**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

*指定長の公差は上記の通りになります。



Order 注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
PHR	S	A	2	0.2

無料追加加工・カスタムNo.は 型式末尾にお付けください

*シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価					
						PHR(丸型ケーブルタイプ)			PHT(単芯電線タイプ)		
						基本単価	ケーブル単価/m		基本単価	ケーブル幅/m	
						Aケーブル	Eケーブル				
PHR PHコネクタ (丸型ケーブルタイプ)	S (メスソケット)		丸形ケーブル用 (PHR-*)	A 0.2mm ² 300V 黒色 UL2464TA	2	¥715	¥103	¥146	¥484	¥11	
					3	¥784	¥115	¥192	¥561	¥17	
					4	¥851	¥122	¥173	¥638	¥23	
					6	¥994	¥185	¥239	¥791	¥34	
					8	¥1,130	¥218	¥299	¥943	¥46	
					10	¥1,268	¥257	¥362	¥1,097	¥57	
	SS (メスソケット・メスソケット)		丸形ケーブル用 (PHR-*)	E 0.2mm ² 300V 紺色 柔軟・耐油・耐熱 NA3VCSB	2	¥936	¥103	¥146	¥640	¥11	
					3	¥1,073	¥115	¥192	¥793	¥17	
					4	¥1,212	¥122	¥173	¥947	¥23	
					6	¥1,488	¥185	¥239	¥1,252	¥34	
					8	¥1,761	¥218	¥299	¥1,558	¥46	
					10	¥2,037	¥257	¥362	¥1,867	¥57	
PHT PHコネクタ (単芯電線タイプ)	SY (メスソケット・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		単芯電線用 (PHT-*) UL1007 AWG24	A 黄色	2	¥1,186	¥103	¥146	¥889	¥11	
					3	¥1,366	¥115	¥192	¥1,086	¥17	
					4	¥1,547	¥122	¥173	¥1,282	¥23	
					6	¥1,912	¥185	¥239	¥1,675	¥34	
					8	¥2,272	¥218	¥299	¥2,067	¥46	
					10	¥2,633	¥257	¥362	¥2,462	¥57	
	ST (メスソケット・バラ線 100mm) ピン番入り マークチューブ付		単芯電線用 (PHT-*) UL1007 AWG24	B 青色	2	¥1,079	¥103	¥146	¥765	¥11	
					3	¥1,198	¥115	¥192	¥898	¥17	
					4	¥1,332	¥122	¥173	¥1,034	¥23	
					6	¥1,590	¥185	¥239	¥1,298	¥34	
					8	¥1,843	¥218	¥299	¥1,572	¥46	
					10	¥2,096	¥257	¥362	¥1,843	¥57	
日本圧着端子製造						12	¥2,365	¥292	¥410	¥2,113	¥69

コネクタ
ハーネス

ナイロン

e-CON
コネクタハーネス

ダイナミック
コネクタハーネス

メーテンロック
コネクタハーネス

E
コネクタハーネス

EH
コネクタハーネス

XH
コネクタハーネス

VH
コネクタハーネス

PH
コネクタハーネス

5500
コネクタハーネス

EL
コネクタハーネス

SM
コネクタハーネス