


機器間接続用

RoHS

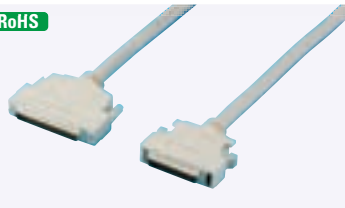

SCSI



Delivery
納期

ココが
特長

SCSI規格対応のハーネスです

- SCSI規格対応のハーネスです。
- ハイインピーダンスケーブルを使用していますので、信頼性が高く高速でのデータ転送が可能。両側68pinのケーブルは「Ultra320 SCSI/LVD」「Ultra Wide SCSI-3(シングルエンド)」両SCSI規格対応。



ご注意

- ・SCSI規格で使用されるハーフピッチ・50pinコネクタには2種類あります。一般的には「ピンタイプ」になりますが、一部の機器ではペロースタイプが使用されています。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

ハーフピッチ・ペロース50pinオス



中央が板のように飛び出しているタイプです。ハーフピッチアンフェノールまたはハーフピッチセントロと呼ばれる場合もあります。

ハーフピッチ・ピン50pinオス



ピンが50pin並んでいるタイプです。ハーフピッチDsubと呼ばれる場合もあります。



Order
注文例

型式	No.
CBLSN-C50-C50	1.5

イメージ	型式	No.	全長	SCSIタイプ・ 使用ケーブル	標準単価			
					1~9本	10~19本	20~29本	30本~
	CBLSN-C50-C50 セントロ50pinオス	1.5	0.45m(1.5ft.)	UL2919 または UL2990 (ツイストペア ダブルシールド) インピーダンス 100Ω±10Ω AWG#28	¥1,600	¥1,520	¥1,440	¥1,360
		03	0.9m(3ft.)		¥1,830	¥1,730	¥1,640	¥1,550
		06	1.8m(6ft.)		¥2,320	¥2,200	¥2,080	¥1,970
	CBLSN-SC50-C50 セントロ50pinオス ハーフピッチ・ペロース50pinオス	03	0.9m(3ft.)		¥2,160	¥2,050	¥1,940	¥1,830
		06	1.8m(6ft.)		¥2,490	¥2,360	¥2,240	¥2,110
	CBLSN-SD50-C50 セントロ50pinオス ハーフピッチ・ピン50pinオス	03	0.9m(3ft.)		¥2,160	¥2,050	¥1,940	¥1,830
		06	1.8m(6ft.)		¥2,490	¥2,360	¥2,240	¥2,110
	CBLSN-SC50-SC50 ハーフピッチ・ペロース50pinオス	03	0.9m(3ft.)		¥2,490	¥2,360	¥2,240	¥2,110
		06	1.8m(6ft.)		¥2,990	¥2,840	¥2,690	¥2,540
		10	3m(10ft.)		¥3,650	¥3,460	¥3,280	¥3,100
	CBLSN-SD50-SC50 ハーフピッチ・ペロース50pinオス ハーフピッチ・ピン50pinオス	03	0.9m(3ft.)	¥2,490	¥2,360	¥2,240	¥2,110	
		06	1.8m(6ft.)	¥2,990	¥2,840	¥2,690	¥2,540	
		10	3m(10ft.)	¥3,650	¥3,460	¥3,280	¥3,100	
	CBLSN-SD50-SD50 ハーフピッチ・ピン50pinオス	03	0.9m(3ft.)	¥2,490	¥2,360	¥2,240	¥2,110	
		06	1.8m(6ft.)	¥2,990	¥2,840	¥2,690	¥2,540	
		10	3m(10ft.)	¥3,650	¥3,460	¥3,280	¥3,100	

(注)ハーフピッチ・ピン68pinの取付ネジはインチネジ(#2-56)になります

計測通信
USB
画像ハーネス

USB・PC周辺
ハーネス




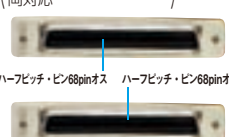
USB・PC周辺
ハーネス

画像・音声
ハーネス

2012.9
2013.8

2009

機器間接続用

イメージ	型式	No.	全長	SCSIタイプ・ 使用ケーブル	標準単価	スライド単価		
					1~9本	10~19本	20~29本	30本~
	CBLSW-SD68-SD50  ハーフピッチ・ピン68pinオス ハーフピッチ・ピン50pinオス	03-S 06-S	0.9m(3ft.)	UL2919 またはUL2990 (ツイストペアダ ブルシールド)・ インピーダンス 100Ω±10Ω AWG#28	¥4,380	¥4,250	¥4,120	¥3,950
			1.8m(6ft.)		¥5,110	¥4,960	¥4,810	¥4,600
	CBLSW-SD68-SD68 (Ultra 320 SCSI/LVD) (Ultra Wide SCSI-3) 両対応  ハーフピッチ・ピン68pinオス ハーフピッチ・ピン68pinオス	03-S 06-S	0.9m(3ft.)	UL2919(ツイ ストペアダ ブルシールド)・イン ピーダンス 130Ω±10Ω AWG#28 またはAWG#30	¥4,800	¥4,660	¥4,520	¥4,320
			1.8m(6ft.)		¥5,420	¥5,260	¥5,100	¥4,880

(注)ハーフピッチ・ピン68pinの取付ネジはインチネジ(#2-56)になります

内部結線図 (68pin⇔50pin)

50pin	68pin	50pin	68pin
1	6	26	40
2	7	27	41
3	8	28	42
4	9	29	43
5	10	30	44
6	11	31	45
7	12	32	46
8	13	33	47
9	14	34	48
10	15	35	49
11	16	36	50
13	18	38	52
14	19	39	53
15	20	40	54
16	21	41	55
17	22	42	56
18	23	43	57
19	24	44	58
20	25	45	59
21	26	46	60
22	27	47	61
23	28	48	62
24	29	49	63
25	30	50	64
		フレーム	フレーム

50pin⇔50pinおよび68pin⇔68pinはストレート全線結線になります。