



## ディスプレイハーネス(高解像度・極細ケーブル)

RoHS

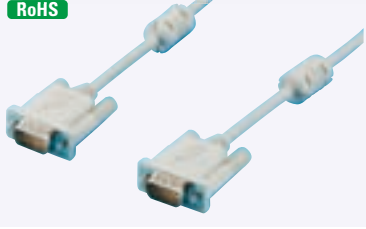

外形イメージ図

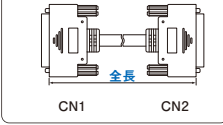

ココが  
特長

直径5mmの非常に細いケーブルを使用しています

- RGB信号線には同軸線を使用していますので、高解像度で使用可能です。
- ノイズ対策の為にフェライトコア付き。
- 1600×1200クラスの解像度。



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

5m以下の場合  
(CBLPMC-7200-5M除く)

10m以上の場合及び  
CBLPMC-7200-5M

本数条件	出荷日	本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)	1~10本	5日目
11本~	都度見積	11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに  
都度お申し付けください。

在庫品


非在庫品




Order  
注文例

型式	No.
CBLPMC-5200	1M

ケーブル断面図

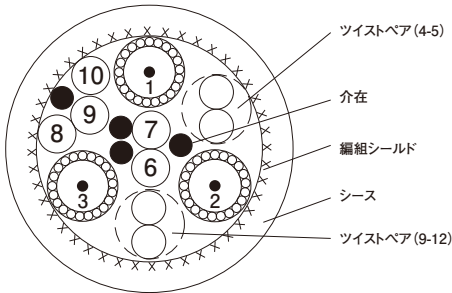

結線図

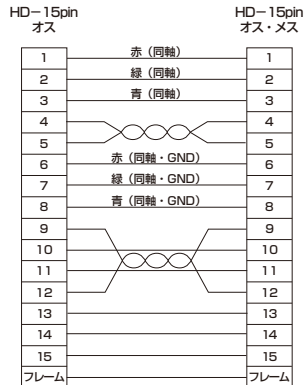

(注) 1と6、2と7、3と8がそれぞれ信号線とシールドで同軸になっています。

型式	NO.	全長	基準単価	スライド単価		
			1~9本	10~14本	15~19本	20本~
CBLPMC-5200 CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯オス #4-40ネジ	1M	1m	¥2,310	¥2,190	¥2,070	¥1,960
	2M	2m	¥2,760	¥2,620	¥2,480	¥2,340
	3M	3m	¥3,620	¥3,430	¥3,250	¥3,070
	5M	5m	¥4,900	¥4,650	¥4,410	¥4,160
	10M	10m	¥8,550	¥8,290	¥8,030	¥7,690
	15M	15m	¥11,900	¥11,300	¥10,700	¥10,100
	20M	20m	¥16,800	¥15,900	¥15,100	¥14,200
CBLPMC-7200(延長用) CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯メス (メス側連結用ナット付)#4-40ネジ	5M	5m	¥4,900	¥4,650	¥4,410	¥4,160

※ケーブルは全てUL20276 75Ω φ5mmを使用

計測通信  
USB  
画像ハーネス

画像・音声  
ハーネス

ディスプレイ  
ハーネス

オーディオ  
ハーネス