


ディスプレイハーネス高密度Dsub⇔BNC、BNC⇔BNC

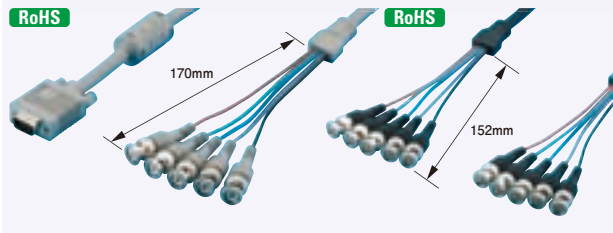

ココが特長 **5BNCタイプのディスプレイケーブルです**
 ●RGB、水平同期、垂直同期の5芯が
 BNCコネクタタイプのディスプレイケーブルです。



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	No.
E06-HD15M-5BNCM	6

 外形イメージ図



型式	NO.	全長	基準単価
E06-HD15M-5BNCM CN1 Dsub高密度15芯オス #4-40ネジ CN2 BNCオス×5個 UL1354(同軸)+UL2919(キャプタイヤ)、 75Ω・外径:φ9mm	3	0.9m(3ft.)	¥2,050
	6	1.8m(6ft.)	¥2,600
	10	3m(10ft.)	¥3,300
	15	4.5m(15ft.)	¥4,000
E07-5BNCM-5BNCM CN1 BNCオス×5個 CN2 BNCオス×5個 UL2919(同軸)、75Ω・外径:φ9mm	06	1.8m(6ft.)	¥2,850
	10	3m(10ft.)	¥3,200
	25	7.6m(25ft.)	¥4,900

お値引き			
1~9本	10~19本	20~29本	30本~
基準単価	3%	8%	15%

※E06-HD15M-5BNCMの場合

お値引き			
1~9本	10~19本	20~29本	30本~
基準単価	6%	11%	17%

※E07-5BNCM-5BNCMの場合

計測通信
USB
画像ハーネス


画像・音声
ハーネス

ディスプレイ
ハーネス

オーディオ
ハーネス

内部結線図

E06-HD15M-5BNCM

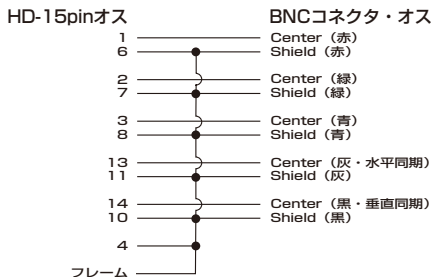

E07-5BNCM-5BNCM

