

CAT5e UTP(より線)

RoHS

ココが
特長

高品質なLANケーブル!

●UTP(シールド無)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FLUKE測定基準については、[P2702ページ](#)をご参照ください。

CAT5E

1000
BASE-Tツイスト
ペア

UL

Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~50本 翌日(当日)

51本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

| | |
|----------|------|
| 50~129本 | 4% |
| 130~199本 | 12% |
| 200~499本 | 18% |
| 500本~ | 都度見積 |

仕様

| | | |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 規格 | IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応) | |
| ケーブル | ケーブル型式 | DATAWIST 350 PATCH-BELDEN 1752A UL No.E108998 |
| | 導体 | より線 |
| | 外径 | 5.57mm |
| | 導体サイズ | AWG24 |
| | 最小曲げ半径 | ケーブル直径×4倍 |
| 重量 | 31.4g/m(コネクタ部除く) | |
| 結線タイプ | ストレート | |
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | |

 
Order
注文例

| | | | | |
|------------------|---|----|---|-------|
| 型式 | = | 色 | = | 全長(m) |
| NWNMC5E-STN-SUMB | = | BL | = | 1 |

| 型式 | 色 | 全長(m) | 基準単価 |
|------------------|--------|-------|--------|
| NWNMC5E-STN-SUMB | BL(青) | 1 | ¥660 |
| | LGY(灰) | 2 | ¥760 |
| | BK(黒) | 3 | ¥870 |
| | RD(赤) | 5 | ¥1,140 |
| | GN(緑) | 7 | ¥1,370 |
| | YL(黄) | 10 | ¥1,480 |
| | | 15 | ¥2,070 |

販売: ミスミ/製造元: BELDEN

図面



| CN1 | CN2 |
|-----|-------|
| 1 | 1 白/橙 |
| 2 | 2 橙 |
| 3 | 3 白/緑 |
| 4 | 4 青 |
| 5 | 5 白/青 |
| 6 | 6 緑 |
| 7 | 7 白/茶 |
| 8 | 8 茶 |

公差

| 最長 | 最短 |
|---------|-------|
| 全長の110% | 全長と同じ |

[LANアングルケーブル]

お客様の声から生まれた商品

ケーブルの“負荷”を最小限に!!

上下左右の引き回しバリエーションがあるので、
使用用途によって選べます!!耐久性UP
断線防止

引き出し方向イメージ

上向き



ツメが左

LC5EL-UTP-BL-長さ

下向き



ツメが左

LC5ER-UTP-BL-長さ

左向き



ツメが左

LC5ED-UTP-BL-長さ

右向き



ツメが左

LC5EU-UTP-BL-長さ

使用例


LANストレートタイプ



180度引き回し

180度の
負荷がかかる

LANアングルタイプ

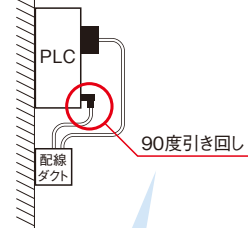

90度引き回し

90度の負荷しか
かからない

※ケーブル引き出し方向はPLC側のツメを左向きにした際の方向になります。