

CAT5e UTP(単線)

RoHS



ココが特長 シールド無長尺CAT5eケーブル
●UTP(シールド無)タイプで、長距離に向いている単線タイプです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については●2702ページをご参照ください。

仕様

規格	IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	ケーブル型式	ノーブランド
	導体	単線
	外径	5.2mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	30g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-10℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~60℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	

CAT5E 1000 BASE-T ツイストペア



1本から注文OK!

出荷日

1~50本	翌日(当日)
51本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き


10~29本	4%
30~49本	9%
50~99本	15%
100本~	都度見積



型式	色	全長
NWGM5E-SON-SUP	BL	20

型式	色	全長(m)	基準単価
NWGM5E-SON-SUP	BL(青)	20	¥1,308
		30	¥1,560

結線図

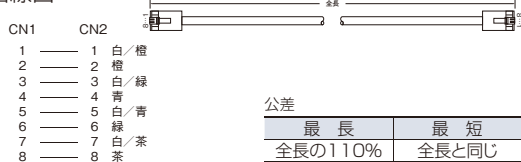

CAT5e STP(単線)

RoHS



ココが特長 シールド付長尺CAT5Eケーブル
●STP(シールド付)タイプで、長距離に向いている単線タイプです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については●2702ページをご参照ください。

仕様

規格	IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	ケーブル型式	NW06FG-R4P-S24-SH-GY
	導体	単線
	外径	5.6mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	39g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-10℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~60℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	

CAT5E 1000 BASE-T ツイストペア



1本から注文OK!

出荷日

1~30本	翌日(当日)
31本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き


50~129本	4%
130~199本	9%
200~499本	15%
500本~	都度見積



型式	色	全長
NWNMC5E-SON-SSMB	GY	20

型式	色	全長(m)	基準単価
NWNMC5E-SON-SSMB	GY(灰)	20	¥1,813
		30	¥2,352

結線図

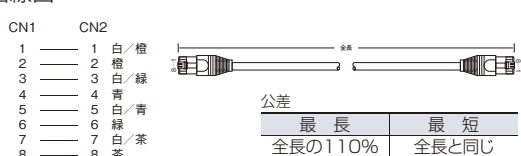

LANアングルケーブル

自由長LANケーブル

耐環境自由長LANケーブル

固定長LANケーブル

パルケーブル

RJ45モジュラプラグ・ブツ

RJ11ケーブル

RJ45モジュラジャック

RJ45スナッピンモジュール

FA用防塵・防水LAN部品

LANアクセサリ

技術資料