


CAT5e・UTP

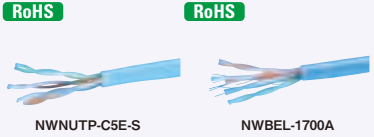

RoHS **RoHS**

⚠️ **ご注意** 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



ココが特長 **低価格を実現したバルクケーブル**
●CAT5e・UTP(シールド無)のバルクケーブルです。

CAT5e 1000BASE-T ツイストペア

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5本 | 翌日(当日) |
| 6本~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様


| | |
|--------|------------------------------|
| 対応通信方式 | CAT5e |
| 規格 | IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応) |
| 許容曲半径 | ケーブル外径×4倍 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+75℃(動作時、施行時) |
| 導体サイズ | AWG24 |

| 型式 | 色 | 全長(m) | 外径(mm) | NEXT値(db) | 概算重量(kg) | 基準単価 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 1~9本 | 10~19本 | 20~29本 |
| NWNUTP-C5E-S (より線/ツイストペア/シールドなし) | BL(青)・GN(緑)・GY(灰)・YL(黄)・RD(赤) | 304(ラップ) | 5.4 | 32(100MHz時) | 11.2(一巻) | ¥10,094 | ¥9,085 | ¥8,722 |
| NWBEL-1583A (単線/ツイストペア/シールドなし) | BL(青)・GN(緑)・GY(灰)・YL(黄)・RD(赤)・WH(白) | 304(箱) | 5 | 27.8(200MHz時) | 11.3(一巻) | ¥11,466 | ¥10,320 | ¥9,288 |
| NWBEL-1700A (単線/ツイストペア/シールドなし) | BL(青) | | 5.1 | 27.2(350MHz時) | | ¥17,500 | ¥15,750 | ¥14,000 |

構造図

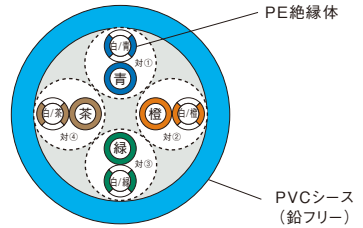

CAT5e・UTP・13色対応

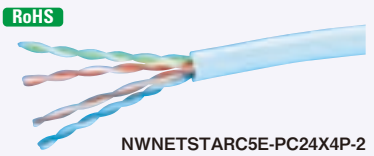

RoHS

⚠️ **ご注意** 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



ココが特長 **13色の豊富なバリエーションを揃えました!**
●CAT5e・UTP(シールド無)のバルクケーブルです。

CAT5e 1000BASE-T ツイストペア

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日

| | |
|------|------|
| 1~5本 | 2日目 |
| 6本~ | 都度見積 |

非在庫品

仕様

| | |
|--------|------------------------------|
| 対応通信方式 | CAT5e |
| 規格 | IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応) |
| 許容曲半径 | ケーブル外径×4倍 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃(動作時)、0~50℃(施行時) |
| 導体サイズ | AWG24 |

| 型式 | 色 | 全長(m) | 外径(mm) | NEXT値(db) | 概算重量(kg) | 基準単価 | | |
|---|---|--------|--------|---------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 1~9本 | 10~19本 | 20~29本 |
| NWNETSTARC5E-PC24X4P-2 (より線/ツイストペア/シールドなし) | SB(空色)・BL(青)・LG(若草)・GY(灰)・PP(紫)・BK(黒)・IV(アイボリー)・RD(赤)・PK(桃)・GN(緑)・WH(白)・YL(黄)・OR(橙) | 300(箱) | 5.5 | 38.3(100MHz時) | 12.3(一巻) | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥28,000 |
| NWNETSTARC5E-805X4P-2 (単線/ツイストペア/シールドなし) | | | | 35.3(100MHz時) | 9(一巻) | ¥12,500 | ¥10,700 | ¥10,000 |

構造図

