


## CAT6・UTP

RoHS

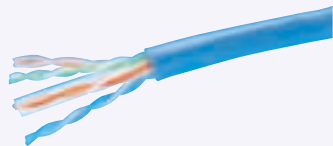

NW06G-R4P-T24

ココが  
特長

**CAT6対応のスタンダードケーブル!**

●CAT6・UTP(シールド無)のバルクケーブルです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

CAT6 ツイストペア



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例


型式	色
NW06G-R4P-T24	BL

仕様

対応通信方式	CAT6
規格	IEEE802.3/ab_EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)
許容曲半径	ケーブル外径×4倍
使用温度範囲	-10℃~60℃
保管温度範囲	-20℃~75℃
定格電圧	30V
定格電流	1.5A
導体サイズ	AWG24

型式	色	全長 (m)	外径 (mm)	NEXT値 (db)	概算重量 (kg)	基準単価		
						1~9本	10~19本	20~29本
NW06G-R4P-T24 (より線/ツイストペア/シールドなし)	BL(青)・GN(緑)・GY(灰)・YL(黄)・RD(赤)	304 (箱)	6.0	32 (200MHz時)	15 (一巻)	¥15,876	¥13,495	¥12,550
NWNUTP-C6 (単線/ツイストペア/シールドなし)	BL(青)・GY(灰)		6.9			¥17,900	¥15,300	¥14,300

構造図

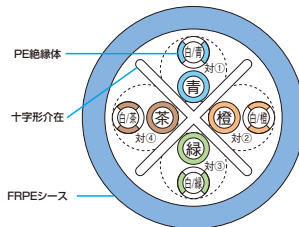

## CAT6・STP

RoHS



NW06G-R4P-T24-SH-GY

ココが  
特長

**CAT6・シールド付のスタンダードケーブル!**

●CAT6・STP(シールド付)のバルクケーブルです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

CAT6 ツイストペア 1重シールド



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式	色
NW06G-R4P-T24-SH	GY

仕様

対応通信方式	CAT6
規格	IEEE802.3/ab_EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)
許容曲半径	ケーブル外径×4倍
使用温度範囲	-10℃~60℃
保管温度範囲	-20℃~75℃
定格電圧	30V
定格電流	1.5A
導体サイズ	AWG24

型式	色	全長 (m)	外径 (mm)	NEXT値 (db)	概算重量 (kg)	基準単価		
						1~9本	10~19本	20~29本
NW06G-R4P-T24-SH (より線/ツイストペア/シールド付)	GY(灰)	304 (箱)	6.5	36.3 (250MHz時)	11.6 (一巻)	¥19,208	¥16,327	¥15,184
NW06G-R4P-S24-SH (単線/ツイストペア/シールド付)		304 (ラップ)	7.0			35.2 (550MHz時)	12.2 (一巻)	¥25,200