


CAT5e / CAT6・UTP・JIS難燃エコ

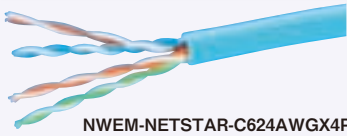

NWEM-NETSTAR-C624AWGX4P

耐薬品 ハロゲンフリー 難燃 JIS CAT5e CAT6 ツイストペア



ココが
特長

ハロゲンフリーで耐熱性、耐薬品性が向上!

- 被覆材にハロゲン元素・鉛を含んでおりません。
- 万が一ケーブルに引火しても、発生する煙が少ない（低発煙性）商品です。

1本から注文OK!

出荷日

1~5本	2日目
6本~	都度見積

非在庫品



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Order
注文例

型式


NWEM-TKL5E805X4P

仕様

規格	JIS C 3005 (燃焼試験)
許容曲半径	ケーブル外径×4倍
使用温度範囲	-20~60℃ (動作時)、0~50℃ (施行時)
保管温度範囲	-20~60℃
導体サイズ	AWG24

型式	色	規格	全長 (m)	外径 (mm)	NEXT値 (db)	概算重量 (kg)	基準単価		
							1~9本	10~19本	20~29本
NWEM-TKL5E805X4P (単線/ツイストペア/シールドなし)	空白	CAT5e IEEE802.3/u/ab (1000BASE-Tまで対応)	300 (箱)	5.5	35.3 (100MHz時)	9 (一巻)	¥25,000	¥21,430	¥20,000
NWEM-NETSTAR-C624AWGX4P (単線/ツイストペア/シールドなし)		CAT6 IEEE802.3/u/ab, EIA/TIA-854 (1000BASE-Tまで対応)		6.5	44.3 (100MHz時)	13.5 (一巻)	¥35,000	¥30,000	¥28,000

構造図

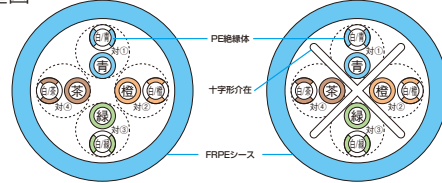

NWEM-TKL5E805X4P

NWEM-NETSTAR-C624AWGX4P

バルクケーブルの梱包形状

ケーブルの種類により出荷時の梱包形状が違います。

梱包形状	商品名	梱包形状	商品名
 ラップ巻き 約350mm円形	NWNUTP-C5E-S	 ボックス 約370(W)×270(D)×370(H)	NWNUTP-C6
 ボックス 約370(W)×220(D)×370(H)	NWBEL-1583A/ NW06F-R4P-T24-SH	 リール・ポピン 長さ重量により大きさ・材質が変わります。	NWTKLAN5ELAP
 ボックス 約300(W)×380(D)×370(H)	NWNETSTARC5E-805X4P-2/ NWNETSTARC5E-PC24X4P-2/ NWEM-TKL5E805X4P/NWEM-NETSTAR-C624AWGX4P	 紙巻	NAKMC5-RLMS ※100m以外は、ビニル袋に梱包します。
 ボックス 約370(W)×270(D)×340(H)	NWBEL-1700A-BL		

※梱包形状は、予告なく変更される場合がございます。



LANアングル
ケーブル

自由長
LANケーブル

耐環境自由長
LANケーブル

固定長
LANケーブル

バルクケーブル

RJ45
モジュラプラグ・
ブーツ

RJ11
ケーブル

RJ45
モジュラジャック

RJ45
スナッピン
モジュール

FA用
防塵・防水
LAN部品

LAN
アクセサリ

技術資料