



6芯より線タイプ

 
RoHS



構造図



外形図



TMストレート結線		TMクロス結線	
CN1	CN2	CN1	CN2
1 — 1 青	1 — 6 青	1 — 6 青	6 — 1 青
2 — 2 黄	2 — 5 黄	2 — 5 黄	5 — 2 黄
3 — 3 緑	3 — 4 緑	3 — 4 緑	4 — 3 緑
4 — 4 赤	4 — 3 赤	4 — 3 赤	3 — 4 赤
5 — 5 黒	5 — 2 黒	5 — 2 黒	2 — 5 黒
6 — 6 白	6 — 1 白	6 — 1 白	1 — 6 白

公差	最長	最短
	指定長の110%	指定長と同じ



ご注意

ココが特長

- 一般的な電話機、FAX、モデムに使用可能!
- 汎用のRJ11コネクタ付きハーネス
- 6極4芯、6極2芯タイプの機器でも使用可能です。

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

線種	芯数	6
	芯線	より線
外径		2.4mm×6.8mm
導体サイズ		AWG26
使用温度範囲		-10~60℃
保管温度範囲		-40~70℃
定格電圧		150V
定格電流		1.5A
重量		約9g/1m



Order注文例

型式	芯数	タイプ	No.	色
CBLRJ050	666	S	07	SV

型式	芯数	タイプ	No.	色	指定長	基準単価			
						1~19本	20~34本	35~49本	50~199本
CBLRJ050	666 (6極6芯) (ストレート)	S	07	SV (シルバー)	2.1m	¥440	¥350	¥270	¥200
					4.2m	¥840	¥590	¥470	¥380
					7.6m	¥1,210	¥940	¥740	¥610
					15m	¥1,540	¥1,230	¥1,060	¥900
					23m	¥2,140	¥1,700	¥1,480	¥1,270
					30m	¥2,560	¥2,180	¥1,890	¥1,620
					46m	¥3,700	¥3,140	¥2,720	¥2,370
					61m	¥4,810	¥4,090	¥3,550	¥3,120

※極性判定のためグラディエーションケーブルを使っている場合があります。(色落ち不良ではございません)



Delivery納期

1本から注文OK!

出荷日

1~30本	翌日(当日)
31本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

パネル取付タイプ・UTP

RoHS

NW080-66S-SI-BK



※全ピン結線しております。



ご注意

ココが特長

- RJ11ケーブルの中継が可能です!
- 電話線を直接さして中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- 前後にRJ11(6極)の口が付いています。

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

コネクタ	RJ11(メス)
結線	ストレート
UL	94V-0
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
重量(g)	6



Order注文例

型式	NW080-66S-SI-BK
----	-----------------

型式	基準単価	スライド単価		
		1~29個	30~69個	70~99個
NW080-66S-SI-BK	¥600	¥500	¥400	¥300



Delivery納期

1個から注文OK!

出荷日


1~100個	翌日(当日)
101個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品


外形図

(単位: mm)

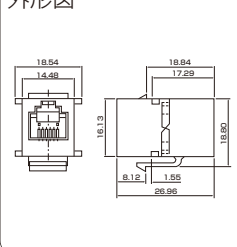

(推奨)取付穴寸

(単位: mm)

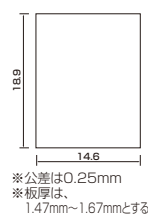

※公差は0.25mm
※板厚は、1.47mm~1.67mmとする