


ツールレス圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付)

RoHS

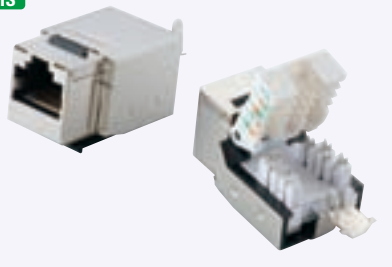

ココが
特長

専用工具不要!ノイズ対策モジュラジャック

- ノイズに強いシールドタイプです。
- パネルに直接取り付けが可能です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~150個	翌日(当日)
151個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24	
コネクタ	RJ45	
難燃グレード	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	11	
使用温度範囲	-40~80℃	



Order
注文例


型式

NWKT-5EF6


型式	基準単価	スライド単価		
	1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NWKT-5EF6	¥420	¥380	¥310	¥290

※組立方法は②2742ページをご参照下さい。

外形図

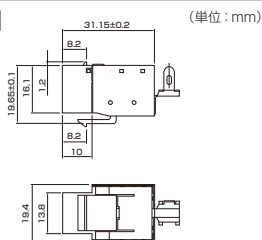

(推奨)取付穴寸

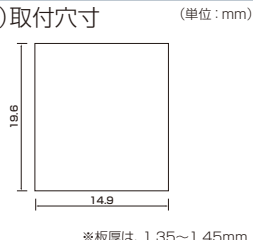

ツールレス圧接タイプ(UTP・CAT6・ダストカバーなし)

RoHS



NWRTA8868UT

ココが
特長

専用工具不要!CAT6モジュラジャック

- CAT6タイプのモジュラージャック



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24	
コネクタ	RJ45	
難燃グレード	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	9	



Order
注文例

型式

NWRTA8868UT


色

BK

型式	色	基準単価	スライド単価		
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NWRTA8868UT	BK(黒)	¥670	¥560	¥290	¥220
	WH(白)				

※組立方法は②2742ページをご参照下さい。

外形図

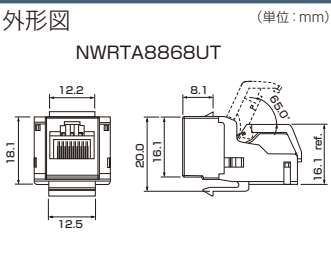

(推奨)取付穴寸

