


110工具圧接タイプ(UTP・CAT6・ダストカバーなし)

RoHS

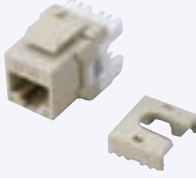

ココが特長 **CAT6対応モジュラジャック!**
 ●汎用タイプのモジュラジャックです。
 ●パネルに直接取り付けが可能です。
 ●圧接方法は、「後部」です。

注意 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**
 21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24	
コネクタ	RJ45	
圧接方法	後部	
難燃グレード	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	7	




型式	色
NW07W-I88	BL-R

外形図

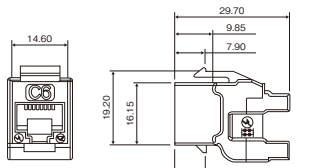

(推奨) 取付穴寸 (単位: mm)

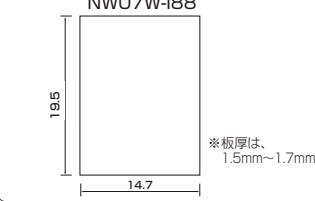

型式	色	基準単価		スライド単価	
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NW07W-I88	BL-R(青) IV-R(アイボリー)	¥980	¥730	¥670	¥560

※組立方法は、2742ページをご参照下さい。

パネル取付タイプ(STP・CAT5e / CAT6・ダストカバーつき)

RoHS



ココが特長 **丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!**
 ●LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
 ●穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
 ●STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

注意 直接パネルにシールドを落とす事は出来ません。



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**
 21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
難燃グレード	94V-0	
使用温度範囲	-10~60℃	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ




型式	色
NW080-30S-C5E	




型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-30S-C5E	¥1,280	¥1,215	¥855	¥730
NW080-30S-C6	¥1,300	¥1,230	¥1,150	¥980

外形図

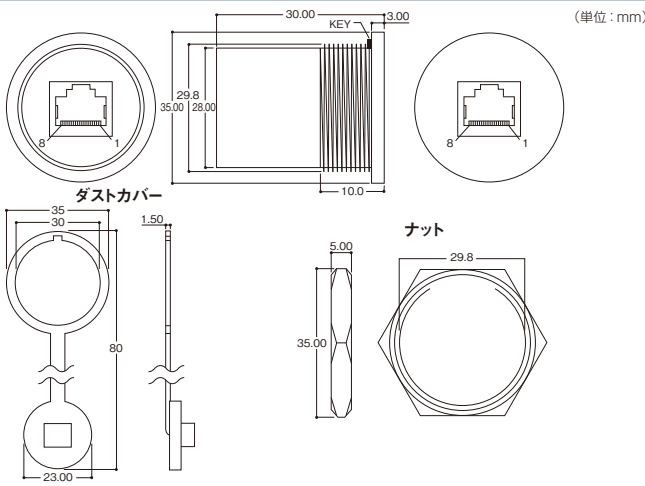

(推奨) 取付寸 (単位: mm)

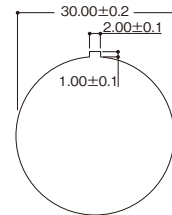

※推奨パネル厚は0.6mm~1.2mmになります