


**IP67対応LAN部品**

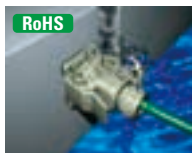

CAT5 ツイストヘア IP67 盤間接続 1重シールド 防水




**1個から注文OK!**

個数条件	出荷日
1~10個	5日目
11~20個	10日目
21個	都度見積

非在庫品

- ココが特長**
- 制御盤に防水性が要求される環境で確実なイーサネット通信が可能です。
  - 工業用Ethernet-EN 50173 (ISO/IEC 11801) 準拠のビル配線構成で、オフィス分野の標準から生産分野の標準になりつつあります。特に厳しい環境条件で使用するために設計されたLAN部品です。
  - 圧着には専用工具(NWFL-CRIMPTOOL)が必要です。その他の工具では保証出来かねます。

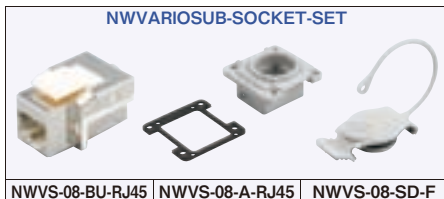

Order 注文例 **NWVARIOSUB-PLUG-SET**




型式	基準単価	スライド単価
	1~4個	5~19個
NWVARIOSUB-PLUG-SET	¥1,420	¥1,310
NWVARIOSUB-SOCKET-SET	¥2,440	¥2,250
NWFL-CRIMPTOOL	¥35,000	¥32,000
NWTPMC-C5SLA-06.3MM	¥21,250	—

販売：ミスミ／製造元：フェニックスコンタクト

※各部品でのバラ売りは行っておりません。  
 ※ケーブルは、50mでのみ販売しております。  
 価格は、50m時の単価です。

完成イメージ図

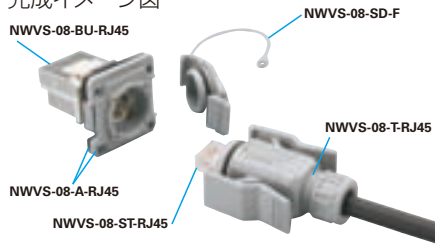

※上記以外の組合せはできませんのでご了承ください。

仕様

型式	NWVS-08-T-RJ45 NWVS-08-A-RJ45 NWVS-08-SD-F	NWVS-08-ST-RJ45
カテゴリ	—	CAT5
材質	ポリアミド	接触部→黄銅(銀メッキ)、表面部→ニッケル
取得規格	IP67, UL94-V0	—
使用温度範囲	-40℃~+80℃	-40℃~+80℃
極数	—	8芯
適合電線(単線)	—	AWG24~AWG26
適合電線(より線)	—	AWG26

型式	NWVS-08-BU-RJ45	型式	NWTPMC-C5SLA-06.3MM
カテゴリ	CAT5	カテゴリ	—
取得規格	ハウジング部→ABS	取得規格	UL21100
取得規格	UL94-V0	使用温度範囲	80℃
使用温度範囲	-40℃~+80℃	許容曲半径	R=35
極数	8芯	線種	より線
適合電線(単線)	—	シールド有無	有
適合電線(より線)	—	仕上外径	6.3mm
		NEXT値	32.3dB以上(100MHz)
		断面積	AWG26

外形図

