

ケーブルテスタ

ケーブルテスタ(マルチタイプ)



ココが特長 **同軸・RJ45・RJ11の導通マルチテスタ。**
●電話線、10BASE-T/2ケーブルの導通状態が本商品1台で確認可能です。

注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様	
対応ケーブル	RJ45ツイストペア(ストレート/クロス) RJ11(ストレート/クロス)、BNC(RG58)同軸
対応イーサネット通信方式	10BASE-T、100BASE-TX
最大測定ケーブル長	305m
電源	9V、006Pマンガン電池
重量・外形寸法(mm)	124g、100(W)×25(D)×105(H)
付属品	収納ケース



1台から注文OK!

出荷日

1~10台 **翌日**(当日)

11台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価	スライド単価	
NW069-TNT-N	1~4台 ¥8,200	5~9台 ¥7,600	10~29台 ¥7,100



型式
NW069-TNT-N

ネットワークテスタ



ココが特長 **LANケーブルの通信速度計測が可能。**

注意
・導通チェック機能は、ございません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様	
メーカー型式	256655
対応コネクタ	RJ45
対応通信方式	IEEE802.3/u※
動作環境	温度：0~70℃、湿度：0~90%RH
重量・外形寸法(mm)	100g、215(W)×34(D)×34(H)
電源	単4電池2本(電池は付属していません)
消費電力	使用時：350mW、待機時：100μW
付属品	収納ケース、RJ45オス-オスケーブル(STP、約10cm)、モジュラケーブル(メス-メスストレート)、マニュアル(英語)

※通信速度の判定が可能です。



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価	スライド単価	
NW256655	1~9個 ¥16,900	10~19個 ¥14,500	20~49個 ¥13,600



型式
NW256655

[LANアングルケーブル]
お客様の声から生まれた商品

ケーブルの“**負荷**”を最小限に!!
上下左右の引き回しバリエーションがあるので、
使用用途によって選べます!!




引き出し方向イメージ

<p>上向き</p> <p>ツメが左</p> <p>LC5EL-UTP-BL-長さ</p>	<p>下向き</p> <p>ツメが左</p> <p>LC5ER-UTP-BL-長さ</p>
<p>左向き</p> <p>ツメが左</p> <p>LC5ED-UTP-BL-長さ</p>	<p>右向き</p> <p>ツメが左</p> <p>LC5EU-UTP-BL-長さ</p>

※ケーブル引き出し方向はPLC側のツメを左向きにした際の方向になります。

使用例

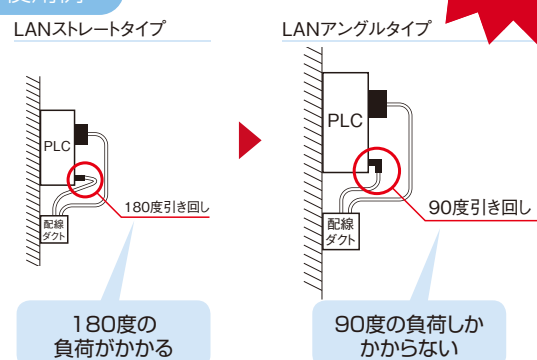

180度の負荷がかかる

90度の負荷しかかからない

- LANアングルケーブル
- 自由長LANケーブル
- 耐環境自由長LANケーブル
- 固定長LANケーブル
- パルケーブル
- RJ45モジュラプラグ・ブーツ
- RJ11ケーブル
- RJ45モジュラジャック
- RJ45スナップインモジュール
- FA用 防塵・防水LAN部品
- LANアクセサリ
- 技術資料

2012.9
2013.8

2738