


3芯プラグ⇔IEC60320ソケット

RoHS

電安法 PSE UL CSA 電源用

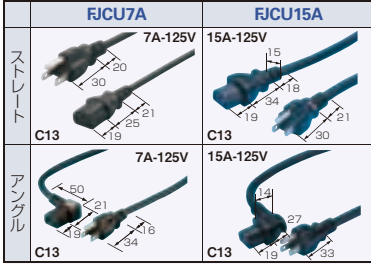

ココが特長

- 国際規格の電源コードです**
- 平型2芯+アースとIEC規格のC13タイプソケットのACコードです。
 - PSE,UL,CSA規格を取得したACコードです。
UL規格：E35796
CSA規格：LL22456
 - 便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
[O2833ページ](#)

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	8日目
11~20本	10日目
21本~	都度見積

納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。

非在庫品

	FJCU15A-PS-15	FJCU15A-PSL-15
指定長(m)	~0.9	1.0~3.5
公差	+/-20mm	+/-50mm
	4.0~15	
	+/-指定長の3%	
	+0/-450mm	

*指定長の公差は上記の通りになります。

Order 注文例	コネクタタイプ	形状仕様タイプ	指定長(m)
	FJCU7A	PS	0.5



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図
FJCU7A (7A-125V)	PS (プラグ+ストレートソケット)	
	PSL (プラグ+アングルソケット)	
FJCU15A (15A-125V)	PS (プラグ+ストレートソケット)	
	PSL (プラグ+アングルソケット)	

指定長(m)	基準単価			
	FJCU7A-PS	FJCU7A-PSL	FJCU15A-PS	FJCU15A-PSL
0.5	¥3,920	¥4,292	¥7,046	¥7,036
1	¥4,028	¥4,400	¥7,232	¥7,232
1.5	¥4,126	¥4,508	¥7,497	¥7,487
2	¥4,243	¥4,616	¥7,536	¥7,683
2.5	¥4,341	¥4,724	¥7,948	¥7,938
3	¥4,469	¥4,841	¥7,987	¥7,987
3.5	¥4,577	¥4,949	¥8,418	¥8,408
4	¥4,694	¥5,067	¥8,653	¥8,644
4.5	¥4,802	¥5,174	¥8,879	¥8,869
5	¥4,910	¥5,282	¥9,045	¥9,094
5.5	¥5,018	¥5,390	¥9,330	¥9,320
6	¥6,742	¥7,291	¥12,417	¥12,417
6.5	¥6,850	¥7,399	¥12,642	¥12,642
7	¥6,948	¥7,497	¥12,867	¥12,867
7.5	¥7,056	¥7,605	¥13,093	¥13,093
8	¥7,213	¥7,762	¥13,367	¥13,367
8.5	¥7,311	¥7,869	¥13,593	¥13,593
9	¥7,419	¥7,967	¥13,818	¥13,818
9.5	¥7,526	¥8,075	¥14,034	¥14,034
10	¥7,634	¥8,183	¥14,259	¥14,259
10.5	¥7,742	¥8,291	¥14,484	¥14,484
11	¥7,840	¥8,389	¥14,710	¥14,710
11.5	¥7,948	¥8,497	¥14,935	¥14,935
12	¥8,056	¥8,604	¥15,161	¥15,161
12.5	¥8,163	¥8,712	¥15,386	¥15,386
13	¥8,379	¥8,928	¥15,719	¥15,347
13.5	¥8,477	¥9,036	¥15,945	¥15,572
14	¥8,585	¥9,134	¥16,170	¥15,798
14.5	¥8,693	¥9,241	¥16,395	¥16,023
15	¥8,800	¥9,349	¥16,621	¥16,248


仕様

コネクタタイプ	FJCU7A	FJCU15A
規格対象国	日本・米国・カナダ	
定格	7A-125V	15A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン	
ソケットタイプ	IEC60320(C13)	
芯数	3芯	
形状	丸型	
ケーブル型式	SVT(B-TYPE)/18AWG	SJT(VCTF)/14AWG

外形図

(単位: mm)

■ケーブル断面

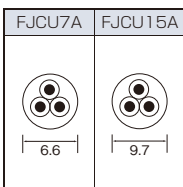


外形図

E: 緑/黄...G
N: 淡青...W
L: 茶

(単位: mm)

■プラグ/ソケット形状

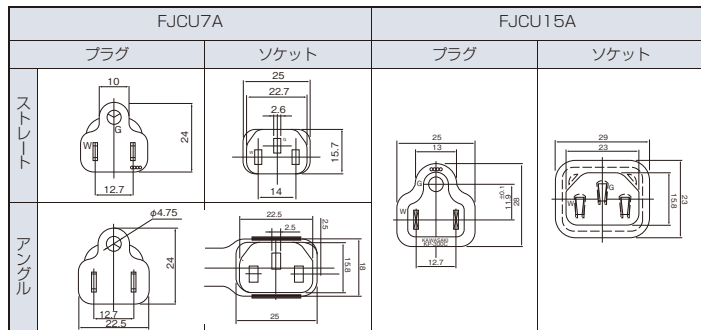

*各国の安全規格は [O2835ページ](#)
*各国のプラグ形状は [O2936ページ](#)