

固定長 (PSE)

片側切り落としてタイプAプラグ(下アングル)



RoHS

ココが特長

Global Harness Series

電安法 PSE

Delivery 納期


出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 定格 12A-125V 省スペースに最適な下アングル2芯

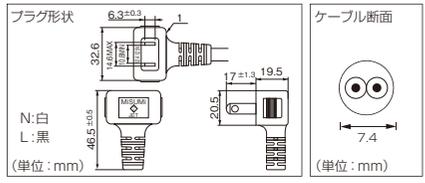

仕様	
規格対象国	日本
適合規格No.	PSE
定格	12A-125V
プラグタイプ	平型2P(下アングル)
芯数(色)	2芯 N:白 L:黒
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3x1.25mm ²


Order 注文例

型式
ACV7-M225-2

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
ACVT-M225-2	2m	¥460	¥390
			¥370

片側切り落としてタイプC13コンセント

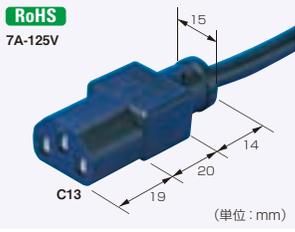

RoHS
7A-125V

ココが特長

定格7A-125V、ストレートソケット使用

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
●2833


電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

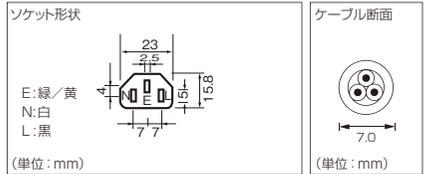

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	(PS)E JET
定格	7A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3x0.75mm ²


Order 注文例

型式
H-JPSST-2

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
H-JPSST-2	2m	¥487	¥400
H-JPSST-3	3m	¥600	¥487
			¥348

片側切り落としてタイプC13型ソケット

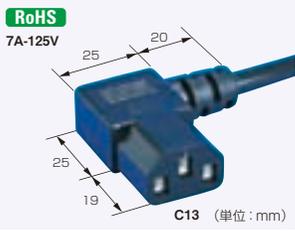

RoHS
7A-125V

ココが特長

定格7A-125V、アングルソケット使用


電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

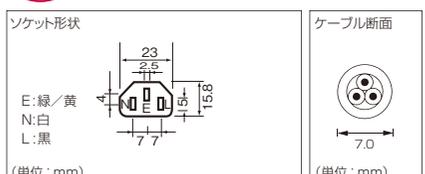

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	(PS)E JET
定格	7A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3x0.75mm ²

Order 注文例

型式
H-JPSLT-2

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
H-JPSLT-2	2m	¥600	¥487
H-JPSLT-3	3m	¥696	¥557
			¥435

片側切り落としてタイプC13型ソケット



RoHS
7A-125V

ココが特長

定格7A-125V、アングルソケット使用


電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

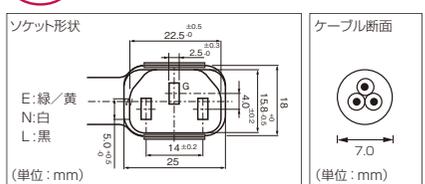

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	(PS)E JET
定格	7A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3x0.75mm ²

Order 注文例

型式
H-JPSRT-2

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
H-JPSRT-2	2m	¥865	¥843
H-JPSRT-3	3m	¥1,000	¥978
			¥850

※各国の安全規格は▶2835ページ ※各国のプラグ形状は▶2936ページ