


固定長(PSE)

 

両端付き

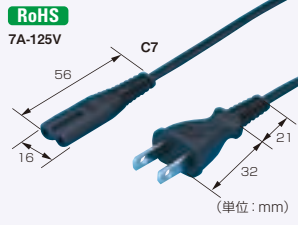

Order
注文例

型式
EM2P-MW-2

ココが特長 定格7A-125V、C7ソケット、耐熱コード使用

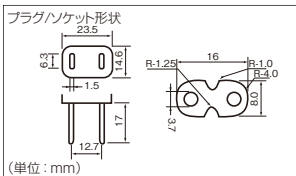

型式	全長	基準単価	スライド単価
EM2P-MW-2	2m	¥574	¥522 ¥487



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
ケーブル材質	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	2芯
形状	平型
ケーブル型式	EM-CFF/2×0.75mm ²



両端付き

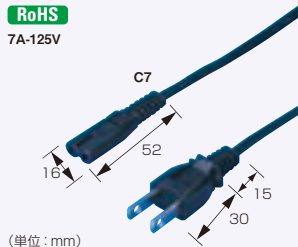

Order
注文例

型式
2P-MW-2

 ココが特長 定格7A-125V、C7ソケット使用

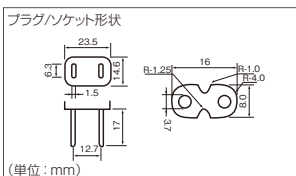

型式	全長	基準単価	スライド単価
2P-MW-2	2m	¥566	¥426 ¥261
2P-MW-3	3m	¥670	¥505 ¥348



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
ケーブル材質	ビニルコード
芯数	2芯
形状	平型
ケーブル型式	VFF/2×0.75mm ²

片側切落しとスタイブラダアンダングル

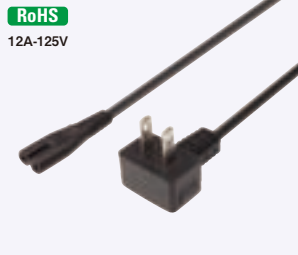



Order
注文例

型式
2ML-W-2

ココが特長 **Global Harness Series**

日本・中国で型式を変更せずに現地購入可能!

 - 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 定格12A-125V 省スペースに最適な下アングル2芯 C7ソケット付

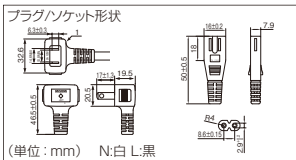

型式	全長	基準単価	スライド単価
2ML-W-2	2m	¥357	¥339 ¥200



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格No.	PSE
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P(下アングル)
ソケットタイプ	IEC60320 C7
芯数(色)	2芯 N:白 L:黒
形状	丸型
ケーブル型式	VCTFK/2×0.75mm ²

両端付きアース付き


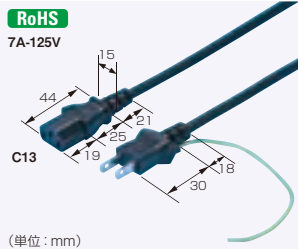


Order
注文例

型式
EM2PA-W-3

ココが特長 定格7A-125V、アース線付耐熱コード

 ⚠️ 端子は付いていません。
ご注意ください

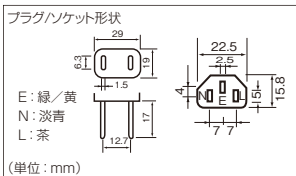

型式	全長	基準単価	スライド単価
EM2PA-W-3	3m	¥3,130	¥2,806 ¥2,256
EM2PA-W-5	5m	¥4,200	¥3,864 ¥3,150



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アース線(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(IEC320)C13
ケーブル材質	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	EM-CCTF/3×0.75mm ²

OAコード
コンセント

ACコード

ACコード

OAタップ

コンセント