


固定長(UL)

片側切り落してタイププラグ

 
RoHS
10A-125V

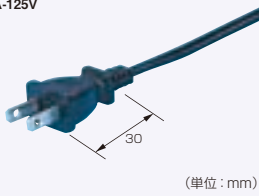

(単位: mm)

ココが特長 定格10A-125VのUL規格平型コード

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。



型式	全長	基準単価	スライド単価
UL2P-2	2m	¥310	¥290
UL2P-3	3m	¥350	¥310



型式
UL2P-2

UL CSA



出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	10A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
芯数	2芯
形状	平型
ケーブル型式	SPT/2×AWG18

片側切り落してタイププラグ


RoHS
10A-125V

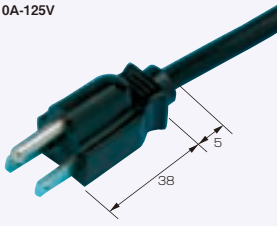

(単位: mm)

ココが特長 定格10A-125VのUL規格丸型コード

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

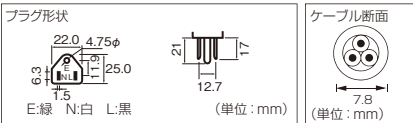

型式	全長	基準単価	スライド単価
UL3P-2	2m	¥540	¥460
UL3P-5	5m	¥850	¥620



型式
UL3P-2

UL CSA



出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.(プラグ)	UL: E85554
適合規格No.(コード)	UL: E88265 or E56356
定格	10A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT/3×AWG18

片側切り落してタイププラグ


RoHS
10A-125V

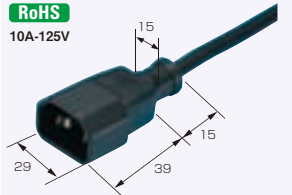

(単位: mm)

ココが特長 定格10A-125VのUL規格・フード付オスプラグ

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

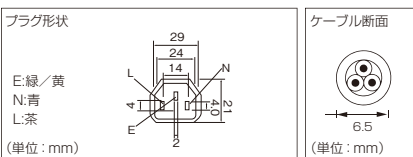

型式	全長	基準単価	スライド単価
ULSTP-1.8	1.8m	¥370	¥350



型式
ULSTP-1.8

UL CSA



出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	10A-125V
プラグタイプ	IEC60320(IEC320)
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT/3×AWG18

片側切り落してタイプソケット

RoHS
10A-125V

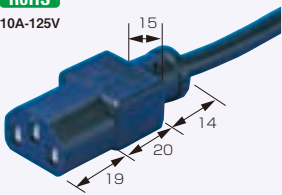


(単位: mm)

ココが特長 定格10A-125VのUL規格C13ソケット採用

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
◎2833

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

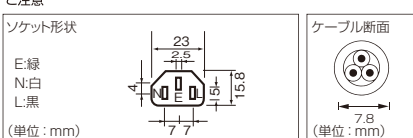

型式	全長	基準単価	スライド単価
A-ULSST-2	2m	¥600	¥480
A-ULSST-3	3m	¥710	¥570



型式
A-ULSST-2

UL CSA



出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	10A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT/3×AWG18