


固定長(UL)

片側切り落としタイプソケット

RoHS
10A-125V

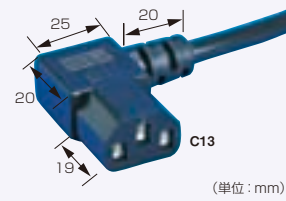

C13 (単位: mm)



Order
注文例

型式
A-ULSLT-2

**ココが
特長**


定格10A-125Vの
UL規格左アングルコード

UL CSA




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

ソケット形状

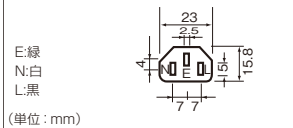

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~299本	300本~
A-ULSLT-2	2m	¥620	¥510	¥390
A-ULSLT-3	3m	¥740	¥590	¥420



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	10A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT/3×AWG18

片側切り落としタイプソケット

RoHS
10A-125V

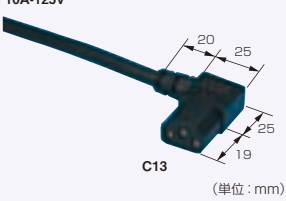

C13 (単位: mm)



Order
注文例

型式
AB-ULSLT-2

**ココが
特長**


定格10A-125Vの
UL規格右アングルコード

UL CSA




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

ソケット形状

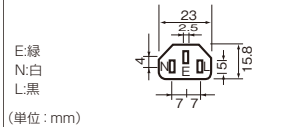

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~299本	300本~
AB-ULSLT-2	2m	¥620	¥570	¥490
AB-ULSLT-3	3m	¥650	¥600	¥510



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	10A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT/3×AWG18

両端付式

RoHS
10A-125V

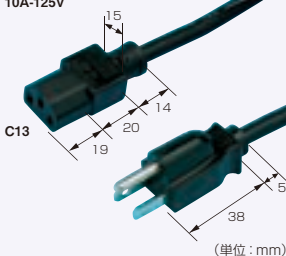

C13 (単位: mm)



Order
注文例

型式
UL3P-W-2

**ココが
特長**

定格10A-125VのUL規格
平型2P+アースピン


UL CSA

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
O2833




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ/ソケット形状

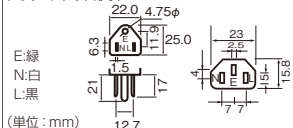

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~299本	300本~
UL3P-W-2	2m	¥670	¥540	¥300
UL3P-W-3	3m	¥850	¥810	¥700
UL3P-W-5	5m	¥1,360	¥1,090	¥800



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.(プラグ)	UL: E85554
適合規格No.(コード)	UL: E88265
適合規格No.(ソケット)	UL: E85554 or E56356
定格	10A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル型式	SJT/3×AWG18

両端付式

RoHS
10A-125V

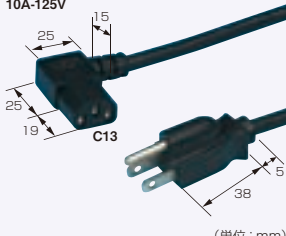

C13 (単位: mm)



Order
注文例

型式
ULP-AA-ULSLK-2

**ココが
特長**


定格10A-125Vの
UL規格左アングルソケット

UL CSA




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ/ソケット形状

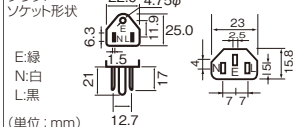

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



型式	全長	基準単価 1~29本	スライド単価 30~79本	80本~
ULP-AA-ULSLK-2	2m	¥780	¥720	¥620
ULP-AA-ULSLK-3	3m	¥820	¥740	¥640



Delivery
納期

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	10A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル型式	SJT/3×AWG18

※各国の安全規格は▶2835ページ ※各国のプラグ形状は▶2936ページ