


**固定長(UL)**

OAコード  
コンセント  
ACコード  
OAタップ  
コンセント


片側切り落しタイププラグ

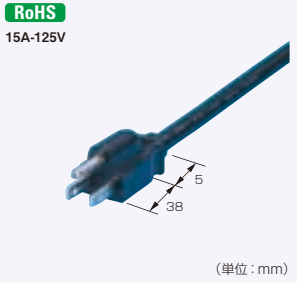

型式	UL3P-15A-2
----	------------

**ココが特長** 定格15A-125VのUL規格・アースピン付

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

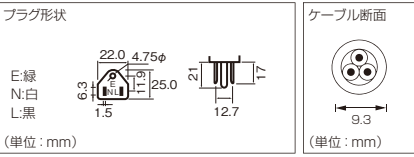

型式	全長	基準単価	スライド単価
UL3P-15A-2	2m	¥590	¥540
UL3P-15A-3	3m	¥780	¥720




出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様	
規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL:E85554
定格	15A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ケーブル型式	SJT/3×AWG14


片側切り落しタイプソケット

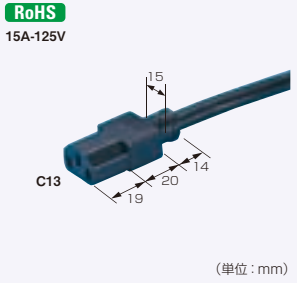

型式	ULSTS-2
----	---------

**ココが特長** 定格15A-125V、UL規格・C13ソケット付

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

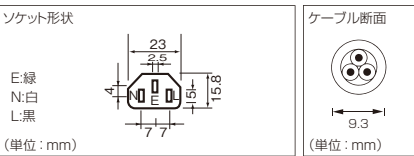

型式	全長	基準単価	スライド単価
ULSTS-2	2m	¥490	¥450
ULSTS-3	3m	¥650	¥600




出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様	
規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL:E85554
定格	15A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(IEC320)C13
ケーブル型式	SJT/3×AWG14


片側切り落しタイプソケット

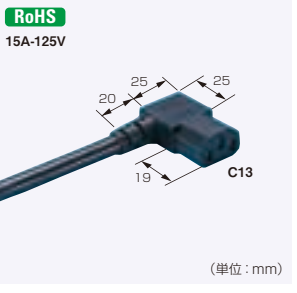

型式	ULSTSL-2
----	----------

**ココが特長** 定格15A-125VのUL規格右アングルソケット

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

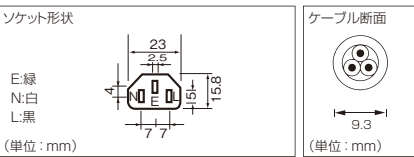

型式	全長	基準単価	スライド単価
ULSTSL-2	2m	¥490	¥450
ULSTSL-3	3m	¥650	¥600



出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様	
規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL:E85554
定格	15A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(IEC320)C13
ケーブル型式	SJT/3×AWG14

※各国の安全規格は●2835ページ ※各国のプラグ形状は●2936ページ

**抜け防止用品に革命的な新商品ついに登場!!**

ACコード・インレットの組合せを選ばない抜け防止用品があれば...

電源中継部の結合をより強固にして安全性を向上する事は出来ないだろうか...

お待たせしました!!

設計者・現場担当者の皆様の悩みを一発解決できる新商品、ついに登場!!

気になる掲載ページは ●2831ページ

2012.9  
▼  
2013.8