


固定長


片側切り落としタイププラグ

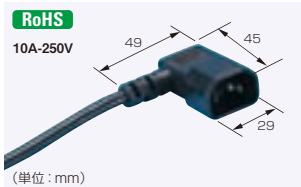

型式	CESTPL-1.8
----	-------------------

ココが特長 定格10A-250V
主なCEE加盟国に対応

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

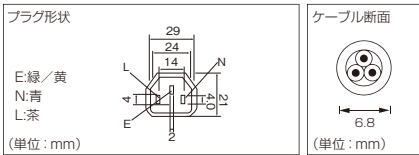

型式	全長	基準単価	スライド単価
CESTPL-1.8	1.8m	¥410	¥380 ¥330

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積



当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	スウェーデン・デンマーク・ノルウェー・フィンランド
定格	10A-250V
プラグタイプ	IEC60320(旧IEC320)
ケーブル型式	H05VV-F/3×0.75mm ²

 
片側切り落としタイププラグ

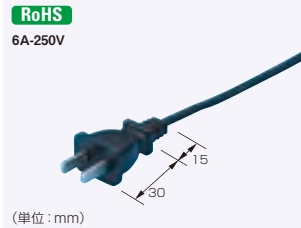

型式	CCC2P-2
----	----------------

ココが特長 定格6A-250Vの
CCC規格ストレート

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

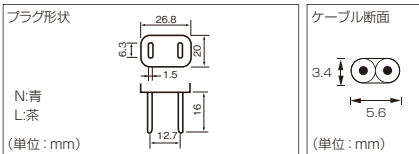

型式	全長	基準単価	スライド単価
CCC2P-2	2m	¥260	¥230 ¥200

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	中国
適合規格No.	A007768
定格	6A-250V
ケーブル材質	CCCコード
ケーブル型式	H03VVH2-F/2×0.75mm ²


片側切り落としタイププラグ

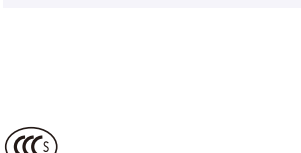

型式	AC94-53-M-210-3
----	------------------------

ココが特長 Global Harness Series
日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 定格10A-250V CCC規格 2芯コード

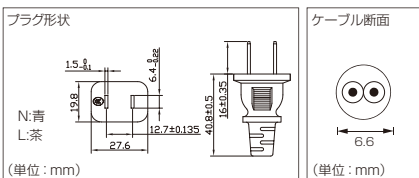

型式	全長	基準単価	スライド単価
AC94-53-M-210-3	3m	¥350	¥330 ¥280

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積



当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	中国(CCC)
定格	10A-250V
プラグタイプ	平型2P
芯数(色)	2芯 N:青 L:茶
形状	丸型
ケーブル型式	RVV/2×1.0mm ²

 
片側切り落としタイププラグ

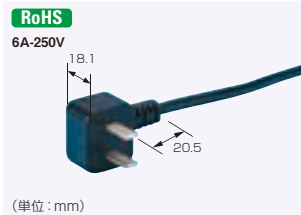

型式	CCC2P-ST-2
----	-------------------

ココが特長 定格6A-250Vの
CCC規格下アングルコード

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

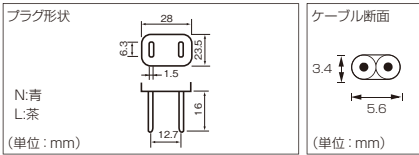

型式	全長	基準単価	スライド単価
CCC2P-ST-2	2m	¥310	¥270 ¥240

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	中国
適合規格No.	A007768
定格	6A-250V
ケーブル材質	CCCコード
ケーブル型式	H03VVH2-F/2×0.75mm ²

※各国の安全規格は▶2835ページ ※各国のプラグ形状は▶2936ページ

OAコード
コンセント

ACコード

ACコード
OAタップ
コンセント