

ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ

RoHS



ココが特長

安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載!

- 15A/20Aからお選び下さい。
- ブレーカ作動時は両線切断(電圧側、接地側)。
- マグネットを標準採用。
- 長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備。
- 本体両側に取り付け可能な取付金具が付属。

電安法 PSE



Delivery 納期

1個から注文OK!


出荷日

1~10個	4日目
11個~	都度見積

非在庫品

外形図

(単位: mm)

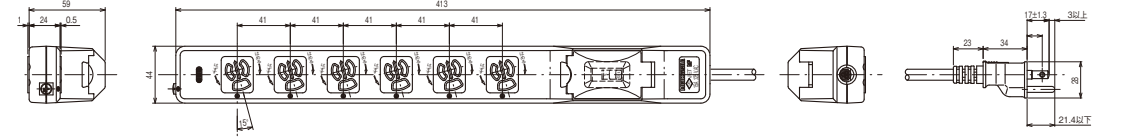

¥

型式	タップ数	プラグ	タップタイプ	長さ	コード	基準単価	スライド単価
MR7632TJ3	15Aコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載	6個口 耐トラッキング接地プラグ	抜け止め	3m	VCTF	¥8,230	¥7,820
MR7634TJ3	15A漏電ブレーカ搭載形(感度電流15mA)	6個口 耐トラッキング接地プラグ	抜け止め	3m	VCTF	¥13,100	¥12,500
MR7633TJ3	20Aコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載	6個口 耐トラッキング接地プラグ	抜け止め	3m	VCTF	¥8,230	¥7,820
MR7635TJ3	20A漏電ブレーカ搭載形(感度電流15mA)	6個口 耐トラッキング接地プラグ	抜け止め	3m	VCTF	¥13,100	¥12,500

Order 注文例

型式 **MR7632TJ3**

2ケ口(高電流タイプ 20A)

RoHS

4223NT



3213NT-L5

20Aダブルタップ

ココが特長

20A対応高電流タイプOAタップです

- 機械設備周辺機器への電源供給に最適です。

電安法 PSE



Delivery 納期

1個から注文OK!


出荷日

1~10個	4日目
11個~	都度見積

非在庫品

外形図

 (単位: mm)



タップコンセントの口形状

タイプ	接地形	電圧	形状	電圧	形状
A	接地形: 2P	125V	2口	C	3P
B	接地形: 2P	250V	2口	D	接地形: 3P

Order 注文例



型式 **3213NT-L5**

¥

型式	コンセント口形状	口数	コンセント			適合差込プラグ	基準単価		
			極数(P)	電流(A)	電圧(V)		1~9個	10~49個	50~99個
3213NT-L5	A	2	2	125V	250V	3212N-L5 (02915ページ)	¥3,412	¥3,170	¥2,960
3223NT-L6	B	2	2	250V	250V	3222N-L6 (02915ページ)	¥3,412	¥3,170	¥2,960
3232NT	C	2	3	250V	250V	3222R, 3222N (02915ページ)	¥3,412	¥3,170	¥2,960
4223NT	D	2	3	250V	250V	4222R, 4222N (02915ページ)	¥3,885	¥3,602	¥3,360

※この商品はコードなしの商品です。電線はお客様にてお取り付け下さい。ミスでもお取り付けの代行はいたしますがその場合は02431ページよりお申し込み下さい。

 ダブルタップ構造図

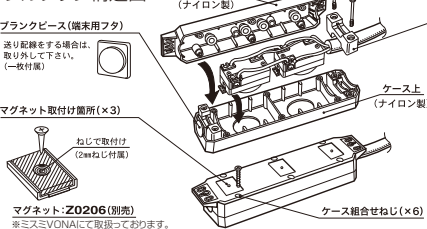

グリップ(電線保持)の使用区分

グリップ	適用電線	仕上外径
大側	2PNCCT 5.5*3C	φ15.5~φ17.5
	VCT 5.5*3C	φ15.0~φ16.5
小側	2PNCCT 3.5*3C	φ13.0~φ14.5
	VCT 3.5*3C	φ13.0~φ14.0

使用ねじの適正締付トルク

端子ねじ	適正締付トルク	1.2N・m(12.2kgf・cm)
ケース組合せねじ	適正締付トルク	0.7N・m(7.1kgf・cm)




ご注意

- ・電源電線又は送り電線の接続を行う際は、既に結線されている他の電線の接続が一度緩みますので、結線時には緩みなく確実に締めて下さい。
- ・ケース内部の電線は、左図の様な位置に配置し、ケースを組わせる際ケースの突起等で電線を挟み込まないように結線をして下さい。
- ・引き締め式接続の場合の内部配線の電線はφ2を接続しています。異径電線を引き締め式接続すると接触不良を起こす場合があります。電源電線及び送り電線に異径電線を接続するときは巻締め式で結線して下さい。
- ・電源電線又は送り電線の接続を行う際は、極性を間違えないように正しく行って下さい。

電線ストリップ例 圧着端子接続の場合...使用電線がより線の場合

適用圧着端子	3.5 R3.5-4
	5.0 R5.5-4

3線式共通

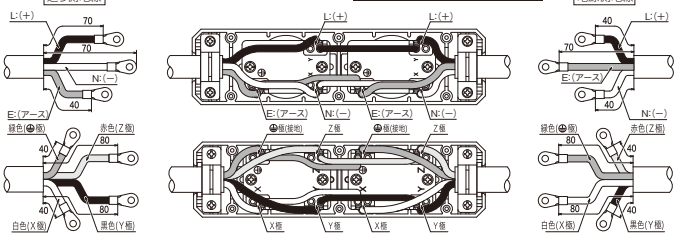

4223NT 接地形3P 20A 250V (4線式)