


## マルチタイプ

RoHS

ケーブル長1.7m 本体スイッチ付 プレーカー付 (単位:mm)

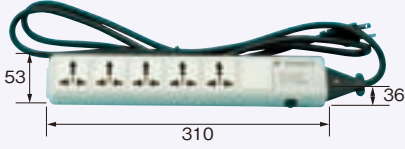

CE対応



**ココが特長**


**マルチなテスト用OAタップです。**

- 下表のプラグがすべて共通で差し込むことができます。壁への取付けはできません



- ・電気用品安全法未取得の為国内での使用が禁じられています。許容電流値の関係で5穴となります。
- ・ACコードは丸端子ネジ止めとなります。

ケーブル先端プラグ形状 (単位:mm)

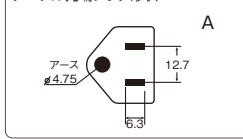

**1個から注文OK!**

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



 
Order 注文例

型式


MIS-OAALL

使用可能プラグ形状：A,B,BF,S,O TYPEその他下図のプラグ形状\*


(単位:mm)




ヨーロッパ、南米

 

オーストラリア、中国

 

イタリア

 

日本、アメリカ、中国、等

NEMA 6-15P



02932ページ


日本、アメリカ 200V

NEMA 6-20P



02932ページ

 日本、アメリカ 200V



スイス

\*A,B,BF,S,O TYPEの形状は 02936ページ




型式	定格	安全規格	材質	基準単価		スライド単価	
				1~9個	10~49個	50~99個	50~99個
MIS-OAALL	AC250V-13A	未取得	ポリカーボネート	¥7,900	¥7,600	¥5,900	

## BS対応タイプ

RoHS

BF TYPE ケーブル長1.5m(JIS規格ケーブル) (単位:mm)

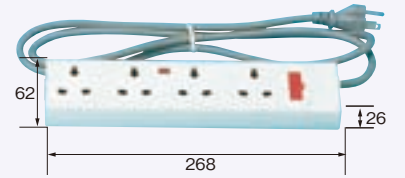

BS



**ココが特長**


**BS規格対応のOAタップです。**

- 壁への取付けはできません。




- ・電気用品安全法未取得の為国内での使用が禁じられています。
- ・ACコードは丸端子ネジ止めとなります。ACコードがBS未対応ですので英国でそのまま使用できません。ACコードの変更が必要となります。

コンセント形状 (単位:mm)

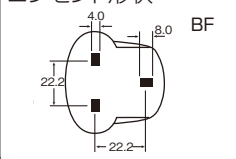

ケーブル先端プラグ形状 (単位:mm)

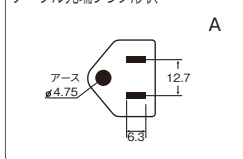

**1個から注文OK!**

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式

MIS-OABS2




型式	定格	安全規格	材質	基準単価		スライド単価	
				1~9個	10~49個	50~99個	50~99個
MIS-OABS2	AC250V-13A	BS(本体のみ)	コリア樹脂	¥4,100	¥3,400	¥2,700	

\*BS対応のACコードは 02826ページ

## CEE対応タイプ

RoHS

S TYPE ケーブル長1.5m(JIS規格ケーブル) (単位:mm)

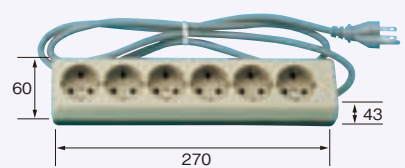

CEE



**ココが特長**


**CEE対応のプラグがさせるOAタップです。**

- CEE対応のS TYPEのプラグがさせる6連OAタップです。




- ・電気用品安全法未取得の為国内での使用が禁じられています。
- ・ACコードは丸端子ネジ止めとなります。ACコードがCEE未対応ですのでCEE対応国ではそのまま使用できません。ACコードの変更が必要となります。

コンセント形状:Sタイプ (単位:mm)

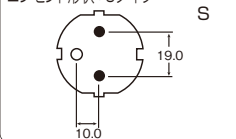

ケーブル先端プラグ形状 (単位:mm)

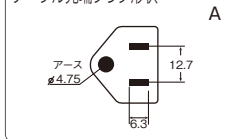

**1個から注文OK!**

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式

MIS-OACEE



型式	定格	安全規格	材質	基準単価		スライド単価	
				1~9個	10~49個	50~99個	50~99個
MIS-OACEE	AC250V-16A	CEE Publication7	ポリカーボネート	¥3,500	¥2,600	¥1,500	

\*CEE対応のACコードは 02824ページ