


## 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

RoHS

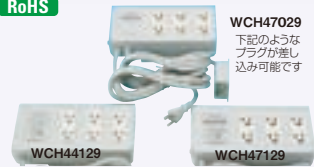

差し込み可能プラグ      コード先端プラグ



● 抜け止めタイプは、平型2芯や接地付き平型2芯など一般的なプラグを差し込んでひねるだけで抜け防止のロックをさせることができます。



● マグネット付きのため、使いやすい位置へ簡単に取付ができます。

**ココが特長**

**全ての製品にマグネット付き!**

- すべての製品がスイッチ付きで、一括して6ヶ口の電源のON、OFFを行うことができます。
- ノイズフィルタ付きタイプは、大切なデータ類をノイズから守ることができます。
- コード先端部は接地+平型2Pの3Pプラグです。


**基本仕様**

定格：15A-AC125V、1500Wまで

**注意**

・接地(アース)をしない場合、ノイズフィルタ性能が低下する可能性があります。

外形図 (単位:mm)

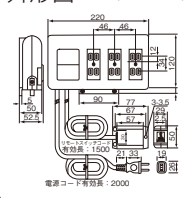

¥

電安法 PSE

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までにご依頼ください。

在庫品


Order 注文例

型式  
WCH44129

型式	コンセント口形状	タイプ	基準単価	
			1~9個	10~19個 20~49個
WCH44129	□×6	2mコード付き、本体スイッチ付き	¥4,870	¥4,670 ¥4,440
WCH47029	□×6	抜け止め型、2mコード付き 手元スイッチ(1.5m)、ノイズフィルタ付き	¥13,290	¥12,740 ¥12,100
WCH47129	□×6	抜け止め型、2mコード付き 本体スイッチ付き、ノイズフィルタ付き	¥11,960	¥11,470 ¥10,900

## ローリングタップ(1ヶ口)

RoHS

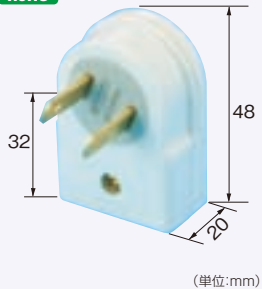

(単位:mm)



▲90°ローリング。キャップやコードを痛めにくい設計です。

**ココが特長**

**プラグ部が90°可動可能!**

- コードを傷めにくい設計となっております。

Order 注文例

型式  
WH2129W

¥

先端プラグ	ソケット形状

型式	定格	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
WH2129W	15A-AC125V	¥310	¥290	¥260

電安法 PSE

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**


1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。


在庫品

## 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

RoHS

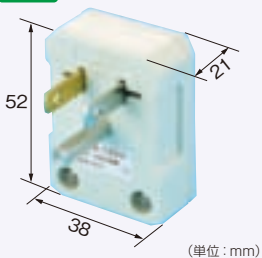

(単位:mm)

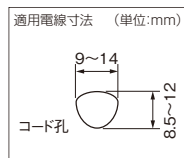

**ココが特長**

**2P接地付、15A、125Vのプラグ!**

- コードを下方部より引き出せ狭い場所での使用に適しています。
- 形成樹脂によって耐トラッキングに優れています。

適用電線：VCTFK、VCTF  
1.25mm<sup>2</sup>×3芯

¥

先端プラグ

型式	定格	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
ME7017	15A-AC125V	¥360	¥340	¥300

電安法 PSE

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品