


埋込み型アウトレットボックス

RoHS

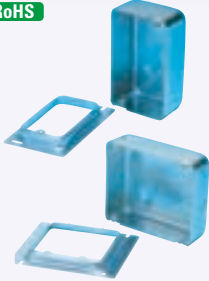

ココが特長

ノック穴付き埋込み型アウトレットボックス

- 取付枠付きの埋込み型アウトレットボックスです。
- 1ヶ用、2ヶ用の2種類があります。
- **○2911ページ**の埋込み型アウトレットにあわせてご使用いただけます。
- 1ヶ用は側面にノック穴(A-B)付きです。
- 2ヶ用は側面にノック穴(A-B-A)付きです。

!
ご注意

- ・コンセントへの取り付けはM4ネジで行います。なおボックス(取付枠付)にはネジは付属しませんので、別途ご用意ください。
- ・取付枠のためコンセントのカバーはできません。

JIS



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 **翌日**(当日)



6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

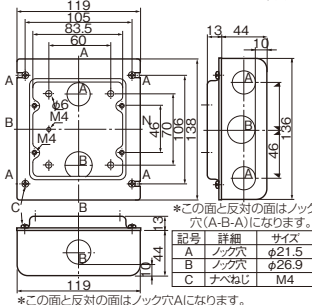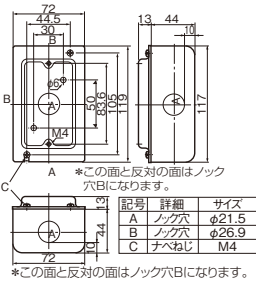

Order
注文例

型式

DS4911K

型式	基準単価	スライド単価	
	1~49個	50~74個	75~99個
DS4911K	¥230	¥225	¥220
DS4912	¥565	¥560	¥555

IEC規格
コンセント

国内規格
コンセント

インターフェース
カバー

引掛形
コンセント

NEMA規格
コンセント

海外規格対応
コンセント

刃型変換
アダプタ

インターフェースカバー / 接地2P・LAN・USB



ココが特長

制御盤内PLCのデバック作業専用アクセサリ

- パネル側のUSBをAタイプ・Bタイプ取り揃えました。
(※裏面はAタイプのみ)
- ダイキャスト製品のため、強度があり取付場所を選びません。
- 制御盤の扉を開けずにPLCの保守メンテナンスが可能です。
- 防塵機能を加えることで、粉塵の多い場所でも安心して使用ができます。
- 各種USBハーネスは**○2605ページ**を参照ください。

!
ご注意

- ・USB、LANは表面、裏面共にメス形状です。
- ・USBハーネスは付属していません。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

使用例

使用前



使用后

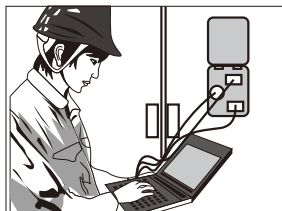


制御盤の扉を開けてデバックしているため感電の危険性があり、誤って電源を遮断してしまう可能性もあります。また、粉塵の多い場所では、デバック作業中に制御盤内に粉塵が入る可能性があります。


制御盤の扉を開けずにPLCのデバック作業が可能です。そのため、狭い場所に設置されたPLCのデバック作業も容易に行えます。また、粉塵の多い場所でも扉を開けないため、制御盤内への粉塵の侵入を防げます。

外形図

(単位: mm)

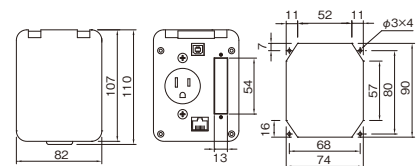

開口イメージ図

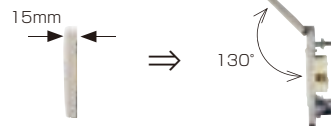

Order
注文例

型式

KTU-100-LA

型式	USBタイプ 表面⇄裏面	基準単価	スライド単価	重量 (g)
		1~3個	4個~	
KTU-100-LA	A⇄A	¥3,900	¥3,200	395
KTU-100-LB	B⇄A	¥3,900	¥3,200	395

関連商品

▶2605ページ



USBハーネス

仕様

本体材質	アルミニウム合金
電源	125V/15A(2P接地タイプ)
LAN	CAT5e
USB	B-type、A-type(表面)、A-type(裏面)
取付ネジ	M3ネジ(付属品)