


ハンダ付けタイプ / マシンコンタクト (高電流型)

コネクタハウジング

RoHS

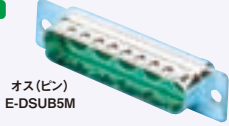

オス(ピン)
E-DSUB5M

専用ハンダ式コンタクト

RoHS



オス(ピン) / メス(ソケット)

高電流用Dsub専用フード

RoHS



ハンダ 金メッキ ネジロック 電源用 盤間接続 2D CAD



Delivery
納期

ココが
特長

最大20Aまで流せる高電流対応Dsubコネクタ

- Dsubコネクタのハウジングを利用して高電流を流すことができます。
- 10A用と20A用のコンタクトからお選びいただけます。
- 専用フードは内部にシールド板を備えたEMI対策品となっております。

基本仕様

適応電線サイズ: 10A用: AWG22~16または0.3~1.25mm²
20A用: AWG18~12または0.75~3.5mm²



・パネルカット寸法は**03012ページ**

電気的特性

コネクタハウジング

耐電圧	AC1000V / 1分間
絶縁抵抗	10000MΩ
使用温度範囲	-55℃~+125℃

ハンダ式コンタクト

定格電流	594-221, 594-172	10A以下
	594-223, 594-174	20A以下
定格電圧	AC125V以下	
接触抵抗	1mΩ以下	
挿抜寿命	500回以上	

材料・仕上

コネクタハウジング

項目	材料	仕上
絶縁体	PBT	緑または白
シエル	鋼	ニッケルメッキ

ハンダ式コンタクト

	材料	仕上
オス(ピン)	黄銅	金メッキ
メス(ソケット)	ベリリウム銅	

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


外形図

(単位: mm)


◆オス(ピン)用ハウジング

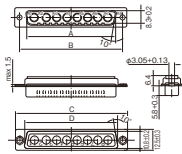


◆メス(ソケット)用ハウジング

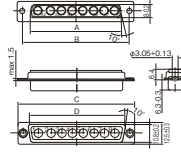


◆オス(ピン)コンタクト

 

◆メス(ソケット)コンタクト

 

◆専用フード

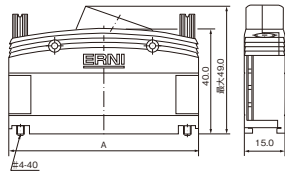

型式	芯数	タイプ	A	B	C	D	重量 g
E-DSUB3M	3	オス (ピン)	25.1	33.3	39.1	27.5	5.0
E-DSUB5M	5		38.9	47.0	53.0	41.3	8.0
E-DSUB8M	8		55.3	63.5	69.3	57.7	10.0
E-DSUB3F	3	メス (ソケット)	24.7	33.3	39.1	27.5	6.0
E-DSUB5F	5		38.5	47.0	53.0	41.3	5.0
E-DSUB8F	8		54.9	63.5	69.3	57.7	12.0

*パネルカット寸法は**03012ページ**

型式	定格電流	タイプ	A	B	C	重量 g
594-221	10A	オス (ピン)	1.7	2.55	3	2.0
594-223	20A		2.8	3.7	4	2.0
594-172	10A	メス (ソケット)	1.7	2.55	3	1.8
594-174	20A		2.8	3.7	4	1.8

型式	芯数	A	ケーブル引出口寸法	重量 g
063-388	3	41.3	4~9	35
063-387	5	55.0	4~11	40
063-386	8	71.5	4~11	45



ハンダ式コンタクト

1パック 10本入

型式	定格電流	タイプ	基準単価		
			1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック
594-221	10A	オス (ピン)	¥4,103	¥3,278	¥2,871
594-223	20A		¥4,103	¥3,278	¥2,871
594-172	10A	メス (ソケット)	¥5,936	¥4,743	¥4,151
594-174	20A		¥5,936	¥4,743	¥4,151

コネクタハウジング

型式	芯数	タイプ	基準単価		
			1~9個	10~49個	50~99個
E-DSUB3M	3	オス (ピン)	¥436	¥329	¥310
E-DSUB5M	5		¥552	¥426	¥388
E-DSUB8M	8		¥756	¥582	¥533
E-DSUB3F	3	メス (ソケット)	¥436	¥329	¥310
E-DSUB5F	5		¥552	¥426	¥388
E-DSUB8F	8		¥756	¥582	¥533

フード

型式	芯数	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
063-388	3	¥1,028	¥824	¥776
063-387	5	¥1,067	¥853	¥805
063-386	8	¥1,154	¥921	¥863



Order
注文例

型式
E-DSUB3M

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Hand防水
コネクタ