




EMI対策 樹脂フード

●EMI対策樹脂フード

RoHS

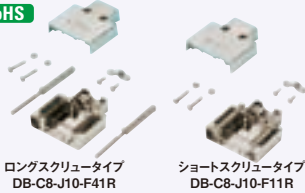


ロングスクロタイプ
DB-C8-J10-F41R

ショートスクロタイプ
DB-C8-J10-F11R

●汎用樹脂フード

RoHS

ショートスクロタイプ
DE-C8-J9-B11R

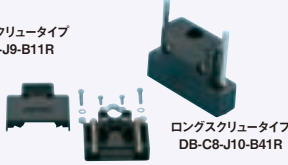

ロングスクロタイプ
DB-C8-J10-B41R

EMI
対策

2D
CAD



Delivery
納期

ココが
特長

ネジタイプやメッキ有無など用途に合わせた選択が可能

●表面にニッケルメッキ処理が施してあるEMI(電磁障害)対策タイプと汎用タイプを揃えました。

●固定ネジはドライバで固定するショートスクロタイプと、手で固定作業が行えるロングスクロタイプがあります。また、それぞれM2.6ミリネジと#4-40インチネジより用途に合わせてお選びください。

・このフードは次のコネクタには使用できません。
EMI圧接Dsub(●3021ページ)
高電流Dsub(●3024ページ)



ご注意



Order
注文例

型式
DE-C8-J9-F11R

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品



材料・仕上

項目	材料	仕上
	フード	EMI対策品 汎用品
結合固定ネジ		鋼 ニッケルメッキ


外形図

(単位: mm)

◆ショートスクロタイプ

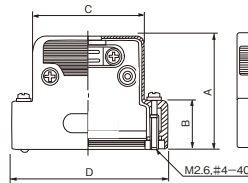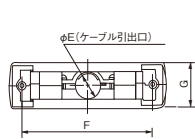

◆ロングスクロタイプ

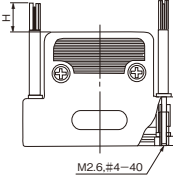

芯数	A±0.5	B±0.5	C±0.5	D±0.5	φE	F±0.3	G±1	H約
9(15)	38.0	26	19.5	36.8	9	24.99	16	14
15(26)	38.0	18	26.0	45.1	10	33.32	16	14
25(44)	41.5	18	40.0	58.8	10	47.04	16	10
37(62)	47.0	18	52.0	75.3	13	63.50	16	5
50(78)	47.0	18	50.0	72.9	13	61.10	19	5



芯数 ()は高密度型	スクロタイプ	EMI対策樹脂フード(ニッケルメッキ)				重量 g	汎用樹脂フード(黒)				重量 g
		型式	パラチャージ 1~9個	基準単価 10~49個	スライド単価 50~99個		型式	基準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	スライド単価 50~99個	
9(15)	M2.6 ショート	DE-C8-J9-F11R	+¥100/個	¥304	¥289	15.8	DE-C8-J9-B11R	¥346	¥297	¥271	13.7
15(26)		DA-C8-J10-F11R		¥327	¥310	15.4	DA-C8-J10-B11R	¥366	¥316	¥291	17
25(44)		DB-C8-J10-F11R		¥319	¥303	21.7	DB-C8-J10-B11R	¥356	¥306	¥281	22.9
37(62)		DC-C8-J13-F11R		¥395	¥371	22.7	DC-C8-J13-B11R	¥445	¥386	¥349	28.2
50(78)		DD-C8-J13-F11R		¥428	¥381	29.2	DD-C8-J13-B11R	¥504	¥435	¥397	28.9
9(15)	#4-40 ショート	DE-C8-J9-F21R	+¥100/個	¥365	¥346	14.6	DE-C8-J9-B21R	¥346	¥297	¥271	14.9
15(26)		DA-C8-J10-F21R		¥410	¥391	15.6	DA-C8-J10-B21R	¥366	¥316	¥291	17.4
25(44)		DB-C8-J10-F21R		¥380	¥361	21.6	DB-C8-J10-B21R	¥356	¥306	¥281	22.9
37(62)		DC-C8-J13-F21R		¥448	¥410	22.9	DC-C8-J13-B21R	¥445	¥386	¥349	33
50(78)		DD-C8-J13-F21R		¥524	¥430	28.7	DD-C8-J13-B21R	¥504	¥435	¥397	34
9(15)	M2.6 ロング	DE-C8-J9-F41R	+¥100/個	¥448	¥425	18.9	DE-C8-J9-B41R	¥534	¥455	¥426	19.4
15(26)		DA-C8-J10-F41R		¥479	¥455	21.4	DA-C8-J10-B41R	¥534	¥455	¥426	23
25(44)		DB-C8-J10-F41R		¥471	¥450	28	DB-C8-J10-B41R	¥554	¥475	¥436	28.8
37(62)		DC-C8-J13-F41R		¥547	¥499	33.2	DC-C8-J13-B41R	¥633	¥544	¥504	33.8
50(78)		DD-C8-J13-F41R		¥584	¥504	34.8	DD-C8-J13-B41R	¥643	¥554	¥504	34.9
9(15)	#4-40 ロング	DE-C8-J9-F51R	+¥100/個	¥471	¥471	15.5	DE-C8-J9-B51R	¥534	¥455	¥426	19.6
15(26)		DA-C8-J10-F51R		¥471	¥471	21.7	DA-C8-J10-B51R	¥534	¥455	¥426	19.7
25(44)		DB-C8-J10-F51R		¥494	¥494	28.1	DB-C8-J10-B51R	¥554	¥475	¥436	28.8
37(62)		DC-C8-J13-F51R		¥562	¥562	24.1	DC-C8-J13-B51R	¥633	¥544	¥504	37
50(78)		DD-C8-J13-F51R		¥643	¥584	35.2	DD-C8-J13-B51R	¥643	¥554	¥504	34.7

■部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 DE-C8-J9-F11R を2個ご注文の場合 (基準単価304円+パラチャージ100円)×2個=808円
パラチャージに関しては ●0101ページ