


コネクタフード(中継タイプ)

RoHS

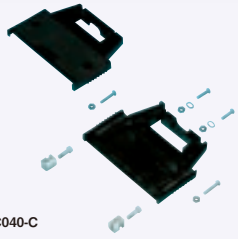

FCN-360C040-C

ネジ
ロック 中継 2D
CAD

Delivery
納期

**ココが
特長**

中継専用FCNフード

- ケーブル対ケーブルの中継接続専用フードです。
- ハンダ付けタイプのオスコネクタとメスコネクタに共用で使用することが出来ます。

!
ご注意

- ・圧接型メスコネクタのFCN-367Jシリーズ(03056ページ)には使用できません。
- ・中継目的以外には使用できません。



Order
注文例

型式

FCN-360C024-C

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**


21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

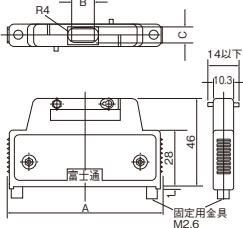


●適用ケーブル仕上外径

芯数	仕上外径
24	φ8.2
32	φ9.3
40	φ11.3
48	φ13.0

ケーブルを確実に固定するためクランプ内径より若干太く設定してあります。

型式	芯数	A	B	C
FCN-360C024-C	24	52.40	-	φ8.0
FCN-360C032-C	32	62.56	2.0	φ8.0
FCN-360C040-C	40	72.72	6.0	φ8.0
FCN-360C048-C	48	82.88	10.0	φ8.0

構造図

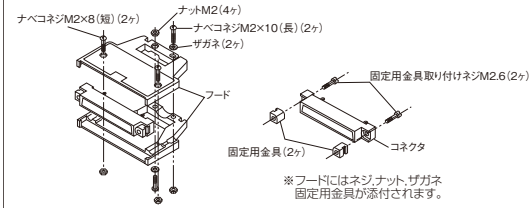

¥

型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量
FCN-360C024-C	24	¥306	¥276 ¥247	16.3
FCN-360C032-C	32	¥486	¥348 ¥306	18.4
FCN-360C040-C	40	¥386	¥258 ¥306	21.6
FCN-360C048-C	48	¥386	¥258 ¥306	23.4

販売: ミスミ/製造元: 富士通コンポーネント(株)

¥*** **新価格** 適用開始時期に関しては 0101ページ

省スペース対応フード

RoHS



省スペース
ネジ
ロック

Delivery
納期

**ココが
特長**

ストレート、アングル兼用FCNフード

- FCNコネクタ40芯専用のミスミオリジナルフードです。
- ケーブルの引き出し方法がストレート、アングル両方に使えます。
- 記名板を標準装備。
- ローレットネジにより、ドライバーの使用しづらいケーブル下にある接続ネジの取り付けが簡単!
- 黒色フードで統一感アップ!

!
ご注意

- ・クランプ厚は5.9mmです。クランプする際はシース厚を調整して固定して下さい。
- ・FCNコネクタ40芯以外には使用できません。
- ・圧接タイプFCNコネクタのFCN-367Jシリーズには使用できません。
- ・推奨ケーブルはNA20276(04347ページ)です。

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**


21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

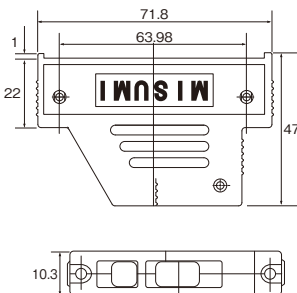

付属部品

ネジ M2.6×3 M2×3 ローレットネジ×2(M2.6)	ナット M2.6×3 M2×3
記名板×1	ケーブルオサエ×1

*注意

・クランプ厚は5.9mmです。クランプする際はシース厚を調整して固定して下さい。

¥

型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量
BKH-FCN40	40	¥277	¥267 ¥252	17



Order
注文例

型式

BKH-FCN40

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Han防水
コネクタ