

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

ジェンダーチェンジャ

RoHS



PSGC-36F-F (メス/メス) PSGC-36M-M (オス/オス)

**ココが  
特長**

低価格を実現したオスメス交換セントロアダプタ

- セントロニクスコネクタのオス⇄メスを交換するアダプタで、オスどうしやメスどうしのコネクタを中継接続します。
- 本体シェルにニッケルメッキが施されているためEMI(電磁障害)対策としての特性にも優れています。

⚠  
ご注意

・内部結線は同一コンタクトNo接続の全線ストレート結線です。

信号用 中継 2D CAD

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order 注文例

型式


PSGC-36F-F

外形図


◆PSGC-\*\*F-Fタイプ

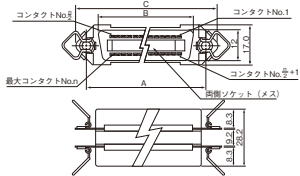

◆PSGC-\*\*M-Mタイプ

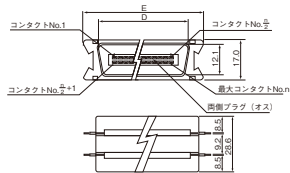

芯数	A	B	C	D	E
36	59.7	48.9	67.7	49.3	62.1
50	74.9	64.1	82.8	64.4	77.4

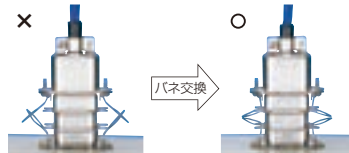

\*PSGC-\*\*M-Mタイプには専用パネルが4個付属しています。相手メスコネクタのパネルを専用パネルに交換してから結合して下さい。パネルは両サイドをつまむと簡単にはずす事ができます。

(単位: mm)



型式	芯数	本体形状	基準単価		重量 g
			1~9個	10~29個	
PSGC-36F-F	36	メス/メス	¥663	¥594	39.5
PSGC-50F-F	50	メス/メス	¥821	¥732	50.5
PSGC-36M-M	36	オス/オス	¥663	¥594	35.5
PSGC-50M-M	50	オス/オス	¥821	¥732	49.0

コネクタ  
角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ

防塵キャップ

RoHS

5736P (オス用)



5736S (メス用)

**ココが  
特長**

塵の侵入を防ぐセントロ専用防塵キャップ

- セントロニクスコネクタの結合面へ取り付けて外部からのほこりや塵の侵入を防ぎます。

⚠  
ご注意

・防水性はございませんので水などのかかる場所での使用はご遠慮下さい。

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order 注文例

型式

5714P

外形図

(単位: mm)

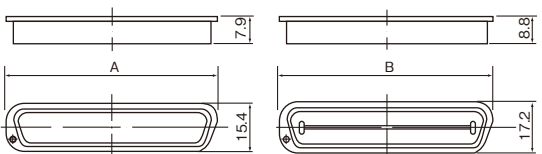

○57XXPダストカバー (青色)

○57XXSダストカバー (赤色)

材料: ポリエチレン (PE) 樹脂

芯数	A	B
14	29.6	30.0
24	40.4	42.0
36	53.2	53.8
50	58.6	69.0



型式	芯数	タイプ	基準単価		重量 g
			1~9個	10~29個	
5714P	14	オス用	¥108	¥94	1.0
5724P	24		¥108	¥94	1.4
5736P	36		¥108	¥94	1.9
5750P	50		¥108	¥94	2.5
5714S	14		メス用	¥108	¥94
5724S	24	¥108		¥94	1.4
5736S	36	¥108		¥94	1.7
5750S	50	¥108		¥94	2.3

2012.9

2013.8

3068