

ハンダ式オスコネクタ

RoHS

ココが
特長

IEEE1284規格コネクタ 即日出荷・低価格を実現

●ケーブルをハンダ付けで接続できるオスコネクタです。
最大でAWG24(0.2mm²)までの配線が接続できます。

基本仕様

定格電流：1A 定格電圧：150V

適応電線サイズ：AWG24~AWG30または0.2mm²~0.05mm²

ご注意

・ケーブルの仕上外形にはご注意ください。コネクタフードにケーブルが通らなくなる場合があります。
・嵌合相手は、MC□□FA5をご選定ください。他のコネクタでは接触不良の可能性があります。
・フードは●3072ページの商品となります。

ハンダ EMI
対策

1個から注文OK!

出荷日

1~49個 翌日(当日)

50個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order
注文例

型式


MC26MA5



型式	芯数	標準単価		
		1~49個	50~74個	75~99個
MC14MA5	14	¥216	¥209	¥205
MC20MA5	20	¥236	¥229	¥225
MC26MA5	26	¥256	¥249	¥245
MC36MA5	36	¥276	¥269	¥265
MC50MA5	50	¥296	¥279	¥265
MC68MA5	68	¥350	¥320	¥310



外形図

(単位: mm)

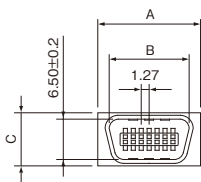

型式	芯数	A	B	C	D
MC14MA5	14	16.45	12.80	8.60	15.20
MC20MA5	20	20.20	16.60	9.30	15.20
MC26MA5	26	24.00	20.40	9.30	15.50
MC36MA5	36	30.50	26.70	8.60	15.30
MC50MA5	50	39.30	35.60	9.30	15.50
MC68MA5	68	50.80	46.95	9.30	15.50

交差 (mm)	A,C,D		B
		±0.3	

 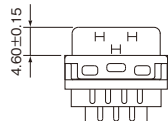

ハンダ式メスコネクタ

RoHS

ココが
特長

IEEE1284規格コネクタ 即日出荷・低価格を実現

●ケーブルをハンダ付けで接続できるメスコネクタです。
最大でAWG24(0.2mm²)までの配線が接続できます。

基本仕様

定格電流：1A 定格電圧：150V

適応電線サイズ：AWG24~AWG30または0.2mm²~0.05mm²

ご注意

・ケーブルの仕上外形にはご注意ください。コネクタフードにケーブルが通らなくなることがあります。
・嵌合相手は、MC□□MA5をご選定ください。他のコネクタでは接触不良の可能性があります。
・フードは●3072ページの商品となります。

ハンダ EMI
対策

1個から注文OK!

出荷日

1~49個 翌日(当日)

50個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order
注文例

型式


MC26FA5



型式	芯数	標準単価		
		1~49個	50~74個	75~99個
MC26FA5	26	¥250	¥230	¥190
MC36FA5	36	¥300	¥280	¥250
MC50FA5	50	¥370	¥350	¥300
MC68FA5	68	¥390	¥340	¥340

外形図

(単位: mm)

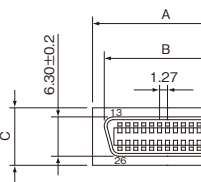

型式	芯数	A	B	C
MC26FA5	26	24.00	20.25	9.20
MC36FA5	36	30.40	26.50	8.60
MC50FA5	50	39.20	35.50	9.30
MC68FA5	68	50.90	46.93	9.20

交差	A,C		B
		±0.3	

