


E型コネクタ(ネジ式結線)

RoHS

IP65 2D CAD 盤内配線 盤内接続 電源用 信号用 差し込み 銀メッキ ネジ式 UL CE対応

Delivery 納期

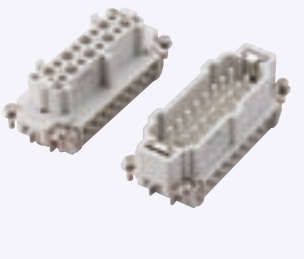

**ココが
 特長**

- ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水E型コネクタ**
- 電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
 - 大手コネクタメーカーと完全互換!
 - UL File No.E337870

基本仕様

定格電流：16A以下
 定格電圧：AC500V (VDE)、AC600V (UL, CSA)
 適応電線サイズ：AWG18~AWG14、または1.0mm²~2.5mm²
 電線むき寸法=7.0mm
 使用温度範囲：-40~125℃

注意

- コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
- コネクタは台座をつけて直接パネルに取付ができますが、その時は防水性能はなくなります。
- ネジ式結線はコンタクト付です。

出荷日


1~19日	翌日(当日)
20日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

外形図

(単位：mm)

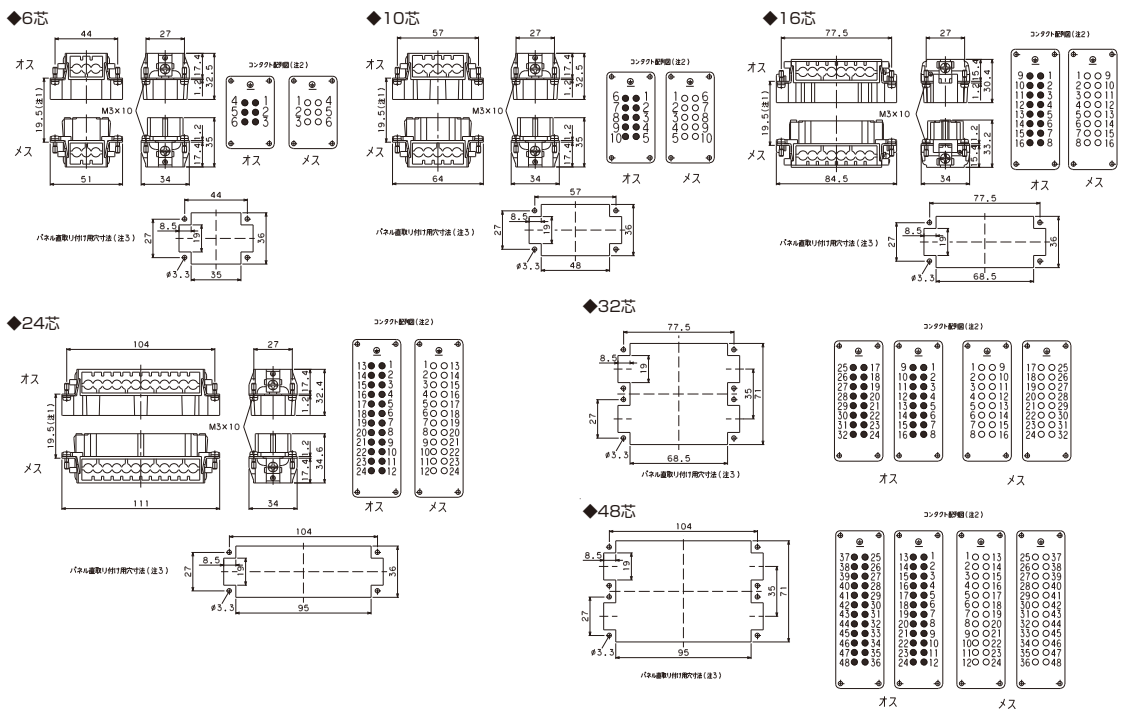

(注1) 接触保証距離は最大21mmです。
 (注2) コンタクト配列図は電線接触面から見た図です。
 (注3) パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。



型式	単体芯数	タイプ	適合フード(注)	標準単価		
				1~4個	5~29個	30個~
MSCR-E06-SP	6	オス (ピン)	E型	¥872	¥817	¥763
MSCR-E10-SP	10			¥1,128	¥1,057	¥987
MSCR-E16-SP	16			¥1,272	¥1,192	¥1,113
MSCR-E24-SP	24			¥1,760	¥1,650	¥1,540
MSCR-E16-WP	16(32芯専用)			¥1,568	¥1,470	¥1,372
MSCR-E24-WP	24(48芯専用)			¥1,968	¥1,845	¥1,722
MSCR-E06-SS	6	メス (ソケット)	E型	¥880	¥825	¥770
MSCR-E10-SS	10			¥1,192	¥1,117	¥1,043
MSCR-E16-SS	16			¥1,352	¥1,267	¥1,183
MSCR-E24-SS	24			¥1,880	¥1,762	¥1,645
MSCR-E16-WS	16(32芯専用)			¥1,504	¥1,410	¥1,316
MSCR-E24-WS	24(48芯専用)			¥2,088	¥1,957	¥1,827

配置例



コネクタ

角型コネクタ

セクション
 ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
 コネクタ

同軸コネクタ