



A型コネクタ(ネジ式結線)

RoHS

- IP65
- 2D CAD
- 盤内配線
- 盤間接続
- 電源用
- 信号用
- 差し込み
- 銀メッキ
- ネジ式
- UL
- CE対応



出荷日	
1~19日	翌日(当日)
20日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



ココが特長

ミスミオリジナル、バリュー価格、高信頼性、耐環境型防水A型コネクタ

- 電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- ULFileNo.E337870



- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
- ・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取り付けが出来ますが、そのときは防水性能はなくなります。
- ・ネジ式結線はコンタクト付です。


仕様

型式	タイプ	芯数	材料	電線接続方法	定格電流	定格電圧 (UL・CSA)	使用温度範囲	コンタクト	電線サイズ
MSCR-A03-SP	オス (ピン)	3	PC	ネジ式	10A	600V	-40~+125℃	内蔵	1~2.5mm <sup>2</sup> AWG18~14
MSCR-A10-SP		10			16A				
MSCR-A16-SP		16			16A				
MSCR-A03-SF	メス (ソケット)	3			10A				
MSCR-A10-SF		10			16A				
MSCR-A16-SF		16			16A				


外形図

(単位: mm)

■3芯

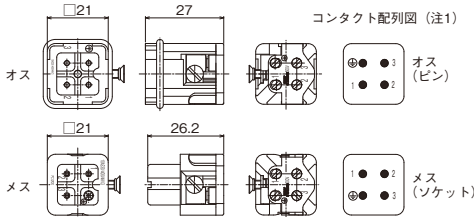


■10芯

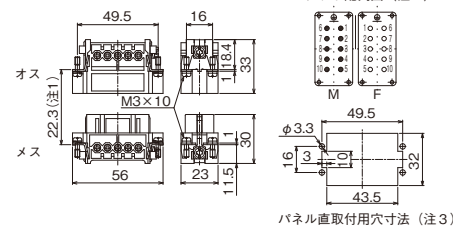

パネル直取付は出来ません。  
(フードや台座に組込み時のみ使用できます。  
(注1)コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。

(注1)接触保証距離は最大24mmです。  
(注2)コンタクト配列図は電線接触面から見た図です。  
(注3)パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けて下さい。

■16芯

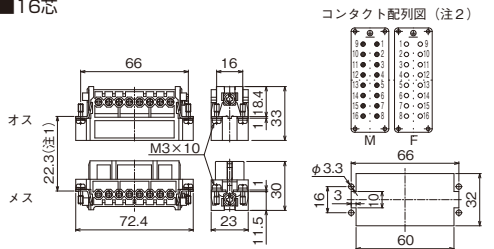

(注1)接触保証距離は最大24mmです。  
(注2)コンタクト配列図は電線接触面から見た図です。  
(注3)パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けて下さい。



型式	芯数	タイプ	適合フード	単価		
				基準単価	スライド単価	
				1~4個	5~29個	30個~
MSCR-A03-SP	3	オス (ピン)	A型	¥744	¥692	¥647
MSCR-A10-SP	10			¥1,346	¥1,252	¥1,171
MSCR-A16-SP	16			¥1,916	¥1,782	¥1,667
MSCR-A03-SF	3	メス (ソケット)		¥847	¥788	¥737
MSCR-A10-SF	10			¥1,623	¥1,510	¥1,412
MSCR-A16-SF	16			¥2,376	¥2,210	¥2,067



Order 注文例

型式
MSCR-A03-SP

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロエクスコネクタ

IEEE1284ハーフピッチコネクタ

PCRハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Han防水コネクタ