


D型コネクタ(圧着結線)

RoHS

IP65 2D CAD 盤内配線 盤間接続 電源用 信号用 差し込み 銀メッキ ネジ式 UL CE対応

Delivery 納期

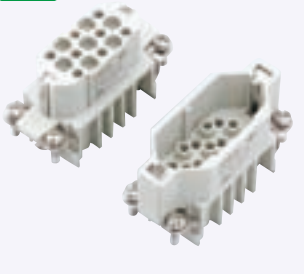

ココが特長 ミスミオリジナル、バリュー価格、高信頼性、耐環境型防水D型コネクタ

- 高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- ULFileNo.E337870



ご注意
・コネクタはDコネクタになります。
・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取り付けができますが、そのときは防水性能はなくなります。

出荷日

1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積


当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

仕様

型式	タイプ	芯数	材料	電線接続方法	定格電流	定格電圧 (UL・CSA)	使用温度範囲	コネクタ	電線サイズ
MCON-D07-SP	オス (ピン)	7	PC	圧着	10A	600V	-40~+125℃	別売り (D型)	0.25~2.5mm ² AWG22~14
MCON-D15-SP		15							
MCON-D25-SP		25							
MCON-D07-SF	メス (ソケット)	7							
MCON-D15-SF		15							
MCON-D25-SF		25							

外形図

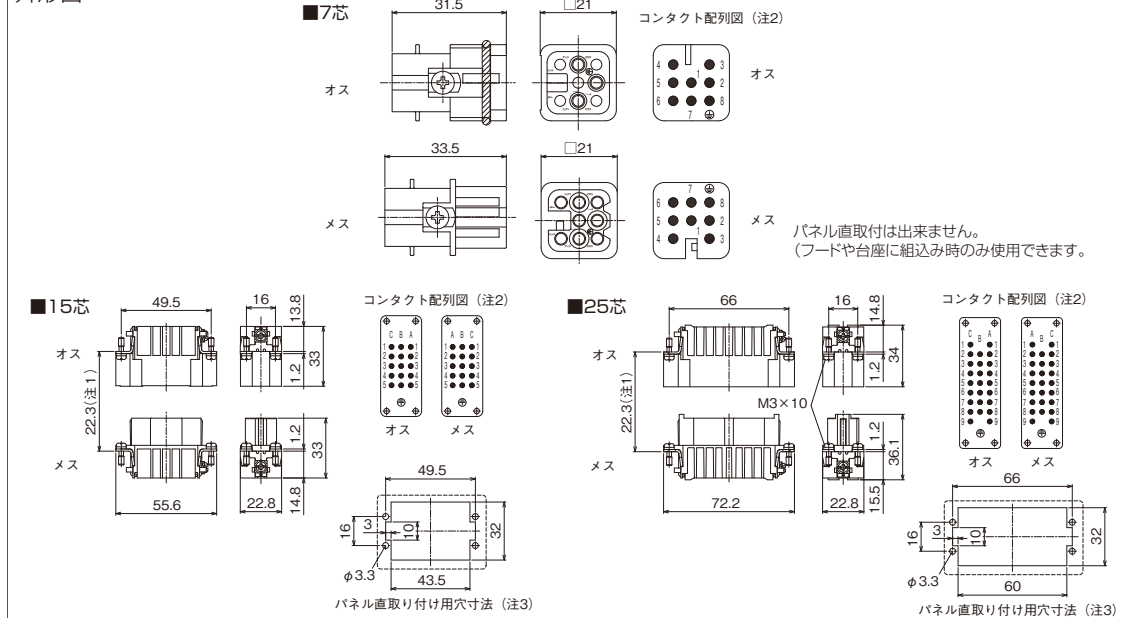

(注1) 接触保証距離は最大24mmです。
(注2) コネクタ配列図は電線接触面から見た図です。
(注3) パネル直取り時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けて下さい。



型式	芯数	オス/メス	適合フード	標準単価		
				1~4個	5~29個	30個~
MCON-D07-SP	7	オス	A型	¥403	¥375	¥351
MCON-D15-SP	15			¥930	¥865	¥809
MCON-D25-SP	25			¥1,172	¥1,090	¥1,020
MCON-D07-SF	7	メス		¥482	¥449	¥420
MCON-D15-SF	15			¥910	¥847	¥792
MCON-D25-SF	25			¥1,172	¥1,090	¥1,020



Order 注文例
型式 MCON-D07-SP