

**2レバー式台座(パネル取付用)**

RoHS



IP65 2D CAD 盤間接続 レバーロック CE対応

Delivery 納期

**ココが特長** ミスミオリジナル、低価格、高信頼性、耐環境型防水2レバー式台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型のパネル台座です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- フード全体がアルミダイキャストでできているため強度に優れております。
- レバーが横に付いているためコネクタを並べて取り付けることができます。



結合相手は2レバー方式のケーブル取り付け型フード(こちらのストレートとこちらのアングル)になります。

ご注意

出荷日	
1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**


組み合わせ表

型式	適合フードタイプ	適合コネクタ芯数					
		E型	EE型	A型	Q型	D型	DD型
M2DP-10-10B	E型	10	18	-	-	-	42
M2DP-16-16B		16	32	-	-	40	72
M2DP-24-24B		24	46	-	-	64	108
M2DP-32-32B		32*	-	-	-	80	-

\*E型16芯コネクタを2つ並べます。

外形図

(単位: mm)

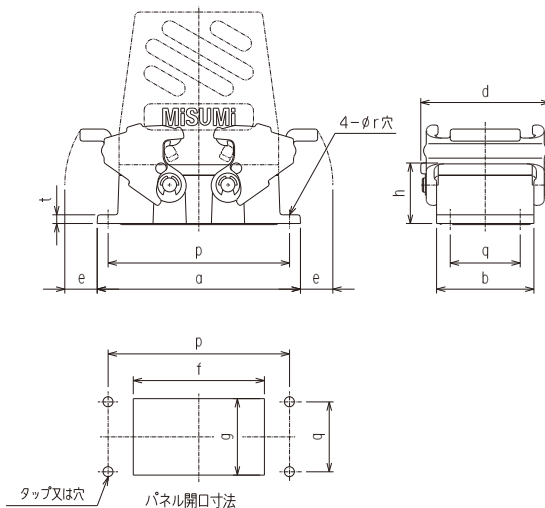

型式	サイズ	レバータイプ	a	b	h	d	e	p	q	r	t	パネル開口寸法 f×g	重量 (g)
M2DP-10-10B	10B	2レバー	93	45	28	59	15	83	32	4.5	4	60×35	140
M2DP-16-16B	16B		113.5	45	28	59	15	103.5	32	4.5	4	82×35	150
M2DP-24-24B	24B		140	45	28	59	15	130	32	4.5	4	108×35	165
M2DP-32-32B	32B		124	90	34	104	12	110	65	5.5	6	86×71	460



型式	適合フードタイプ	基準単価		
		1~4個	5~29個	30個~
M2DP-10-10B	E型	¥1,672	¥1,588	¥1,504
M2DP-16-16B		¥1,752	¥1,664	¥1,576
M2DP-24-24B		¥1,936	¥1,839	¥1,742
M2DP-32-32B		¥3,472	¥3,298	¥3,124

配置例



E型32芯(16+16芯)の結合時の写真

結合例



ストレート型フードとの結合時の写真