

インサートホルダー

RoHS

■ MISB-P



■ MISB-S



ミスミオリジナル 低価格インサートホルダー

- DINレールへ取り付け使用する場合のインサートホルダーです。
- オスインサートホルダー(写真左)
- メスインサートホルダー(写真右)



適用DINレール
DIN EN 60715, 35 x 7.5, 35 x 15
JIS C 2812, TH35 x 7.5, TH35 x 15



A型・D型インサートには、使用できません。

で注意



Delivery
納期

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	タイプ	材質	適用インサート	重量	基準単価		スライド単価	
					1~5個	6~10個	11個~	
MISB-P	オス	PC	E・DD型	10	¥850	¥800	¥750	
MISB-S	メス	PC	E・DD型	9	¥850	¥800	¥750	



Order
注文例


型式

MISB-P


外形図

(単位: mm)

■ MISB-P

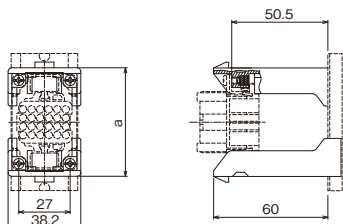

■ MISB-S

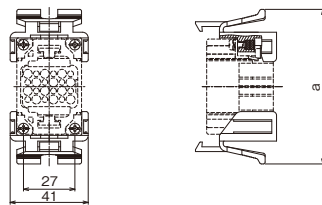

- (注1) インサートをDINレールに取り付けるホルダーです。
(注2) 適用インサートサイズは次の通りです。

適用芯数		0
E型	DD型	
6	24	57.0
10	42	70.0
16	72	90.5
24	-	117.0

- (注1) 本品は、インサート単体で着脱ができるロック機構付きホルダーです。
(注2) 適用インサートサイズは次のとおりです。

E型(芯数)	DD型(芯数)	a(mm)
6	24	81.0
10	42	94
16	72	114.5

- (注3) 適用DINレールは次の通りです。
DIN EN 60715-35x7.5, 35x15
JIS C 2812 TH35-7.5, TH35-15

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ


Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Han防水
コネクタ

商品紹介

ミスミのHanコネクタシリーズ

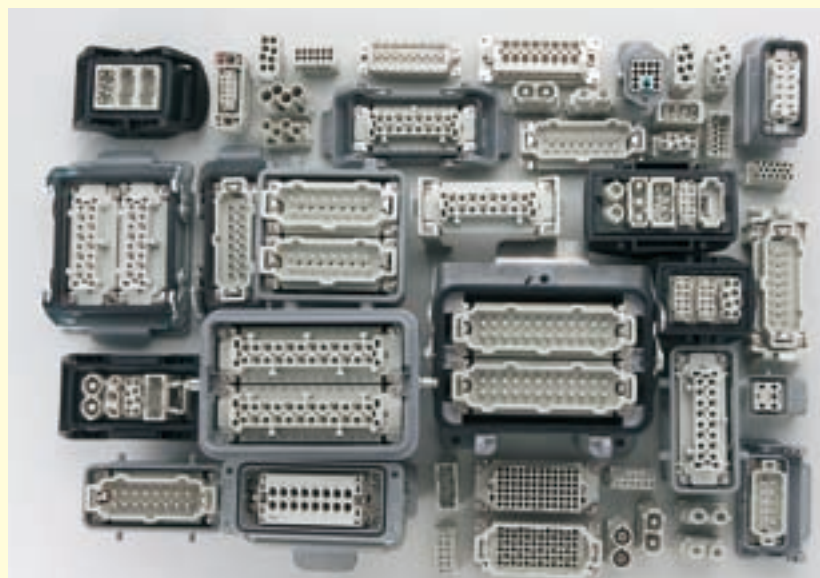

新シリーズ
取り扱い
開始!

Hanコネクタ

➔ 3108ページ

ミスミ
防水コネクタ

➔ 3093ページ

Heavy duty

➔ 3087ページ

2012.9

2013.8

3106

コネクタ

角型コネクタ