

価格を値下げした商品です  
**プライスダウン**  
**規格拡大**

# 1レバー式台座(パネル取付用)

RoHS

CE対応 レバーロック 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期

**ココが特長**


## 1レバー式パネル取付用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型のパネル用台座です。
- 相手側コネクタとの着脱を一本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。
- フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度に優れております。



ご注意

- ・結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フード(03127ページと03125ページ)になります。
- ・0920-003-0320はプラスチック、0920-003-0301はアルミダイキャストになります。

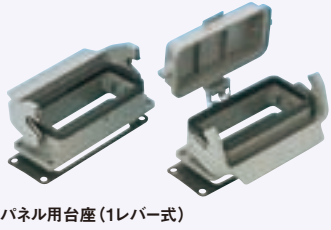

パネル用台座(1レバー式)

**1個から注文OK!**

### 出荷日

1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式	
0930-006-0301	

## 組み合わせ表

(単位: mm)

 
型式	適合フードタイプ	寸法図	台座タイプ	適合コネクタ芯数						a	b	c	φd	e	f	g	h	i	j	パネルカット寸法(角穴)	
				Han-E型(03113)	Han-EE型(03114)	Han-A型(03115)	Han-Q型(03116)	Han-D型(03117)	Han-DD型(03118)												
0930-006-0301	E型	A	ふた無し	6	10	-	-	-	24	5	70	80	4.4	32	43.5	28.5	22.5	-	-	48×35	
0930-010-0305				10	18	-	-	-	42	5	83	93	4.4	32	43.5	28.5	22.5	-	-	60×35	
0930-016-0307				16	32	-	-	40	72	5	103	113	4.4	32	43.5	28.5	22.5	-	-	82×35	
0930-024-0307				24	46	-	-	64	108	5	130	140	4.4	32	43.5	28.5	22.5	-	-	108×35	
0920-003-0320	A型	B	無し	-	-	3	5.7,12	7	-	5	28	35	3.2	30	40	23	21	-	-	22×22	
0920-003-0301				-	-	3	5.7,12	-	-	3	28	35	3.2	30	40	23	17	-	-	22×22	
0920-010-0301				-	-	10	-	15	-	-	4.5	70	81	3.4	17.5	29	26	22	-	-	57×24
0920-016-0301				-	-	16	-	25	-	-	4.5	86	96	3.4	17.5	29	26	22	-	-	73×24
0930-006-0302	E型	D	ふた付き	6	10	-	-	-	24	5	70	80	4.4	32	43.5	28.5	22.5	27	72.5	48×35	
0930-010-0303				10	18	-	-	-	42	5	83	93	4.4	32	43.5	28.5	22.5	27	72.5	60×35	
0930-016-0306				16	32	-	-	40	72	5	103	113	4.4	32	43.5	28.5	22.5	27	72.5	82×35	
0930-024-0304				24	46	-	-	64	108	5	130	140	4.4	32	43.5	28.5	22.5	27	72.5	108×35	
0930-048-0301				48*	-	-	-	128	-	-	11	148	165	6.4	70	96	40	44	23	57	117×81
0930-016-0306ML				16	32	-	-	40	72	5	103	113	4.4	32	43.5	28.5	22.5	27	72.5	82×35	
0930-024-0304ML				24	46	-	-	64	108	5	130	140	4.4	32	43.5	28.5	22.5	27	72.5	108×35	

\*Han-E型24芯コネクタを2つ並べます。


## 外形図

(単位: mm)


◆A図




◆B図

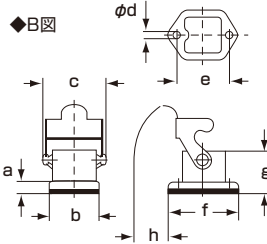


◆C図

 

◆D図

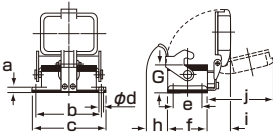

◆E図

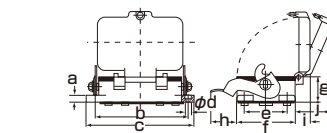

材質: 0920-003-0320は、プラスチック。  
0920-003-0301は、アルミダイキャスト。

\*製品はパネルカット穴のセンターに合わせてください。



型式	適合フードタイプ	材質	標準単価			重量 g
			1~4個	5~29個	30個~	
0930-006-0301	E型 (ふた無し)	アルミダイキャスト	¥1,514	¥1,336	¥1,257	88.0
0930-010-0305			¥2,366	¥2,009	¥1,890	97.0
0930-016-0307			¥2,465	¥2,098	¥1,970	110.2
0930-024-0307			¥2,554	¥2,168	¥2,039	126.8
0920-003-0320	A型	プラスチック	¥504	¥425	¥405	10.8
0920-003-0301		アルミダイキャスト	¥683	¥613	¥584	34.1
0920-010-0301		アルミダイキャスト	¥1,554	¥1,376	¥1,296	61.4
0920-016-0301		アルミダイキャスト	¥2,217	¥1,881	¥1,772	67.6
0930-006-0302	E型 (ふた付き)	アルミダイキャスト	¥2,247	¥1,910	¥1,801	117.4
0930-010-0303			¥2,890	¥2,455	¥2,316	129.2
0930-016-0306			¥2,970	¥2,524	¥2,376	147.2
0930-024-0304			¥3,069	¥2,613	¥2,455	168.0
0930-048-0301		アルミダイキャスト	¥8,662	¥7,365	¥6,930	617.0
0930-016-0306ML		アルミダイキャスト	¥4,210	¥3,580	¥3,380	220.8
0930-024-0304ML		アルミダイキャスト	¥4,740	¥4,030	¥3,680	252.0



Example 使用方法

結合例



アングル型フードとの結合写真



E型コネクタ48芯の配置例