

1レバー式台座(中継固定用)

RoHS

CE対応 レバー
ロック 盤間
接続 2D
CAD



Delivery
納期

コネクタ

角型コネクタ



中継用固定台座(1レバー式)

ココが
特長

1レバー式中継用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込み、中継用として使用する防水型の機器取り付け用台座です。
- 相手側コネクタとの着脱を一本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。
- フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度にすぐれております。



ご注意

- ・ 結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フード(03123ページと03125ページ)になります。
- ・ この台座はHan-Aシリーズ3芯、Han-Dシリーズ7芯用を除いては底面に穴があいておりませんので、パネル裏側からのケーブル接続はできません。ただし横のケーブル引出し口は両面に開いておりますので状況に合わせて使い分けてください。
- ・ 防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)
- ・ 不用なケーブル引出し口をふさぐにはブランクキャップをご使用下さい。(03130ページ)

1個から注文OK!

出荷日

1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式
0930-006-1291

組み合わせ表

 
(単位: mm)

型式	適合フードタイプ	寸法図	PGネジサイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c	φd	e	f	g	h	i
				Han-E型(03113)	Han-EE型(03114)	Han-A型(03115)	Han-Q型(03116)	Han-D型(03117)	Han-DD型(03118)									
0930-006-1291	E型	A	16	6	10	-	-	-	24	4	70	82	5.5	40	52	54	18	-
0930-010-1291		A	16	10	18	-	-	-	42	4	82	94	5.5	40	52	54	32	-
0930-010-0293		A	29	10	18	-	-	-	42	4	82	94	5.5	45	57	74	32	-
0930-016-1290		A	21	16	32	-	-	40	72	4	105	117	5.5	45	57	56	30	-
0930-016-0291		A	29	16	32	-	-	40	72	4	105	117	5.5	45	57	81	28	-
0930-024-1290		A	21	24	46	-	-	64	108	4	132	144	5.5	45	57	56	30	-
0930-024-0291		A	29	24	46	-	-	64	108	4	132	144	5.5	45	57	81	28	-
0930-048-0290		B	29	48	-	-	-	128	-	12	111	141	6.4	106	120	99	32	-
0920-003-0220	A型	C	11	-	-	3	5,7,12	7	-	4	30	40	3.3	57	24	26.5	54	28
0920-010-0291		D	16	-	-	10	-	15	-	4	48	63.5	4.5	40	50	52	12	-
0920-016-0291		D	16	-	-	16	-	25	-	4	64	80	4.5	40	50	57	12	-

外形図


(単位: mm)

◆A図




(注1) 両側とも同じPGネジサイズです。

 ◆B図




(注1) 両側とも同じPGネジサイズです。

◆C図

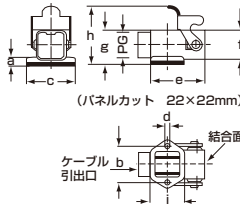

材質はプラスチックとなります。
色: アイボリー

 ◆D図



(注1) 両側とも同じPGネジサイズです。




型式	適合フードタイプ	基準単価		スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~	30個~	
0930-006-1291	E型	¥2,108	¥1,791	¥1,683	187.4	
0930-010-1291		¥2,306	¥1,960	¥1,841	218.8	
0930-010-0293		¥5,831	¥4,959	¥4,662	327.1	
0930-016-1290		¥2,544	¥2,158	¥2,039	262.9	
0930-016-0291		¥6,147	¥5,227	¥4,920	385.6	
0930-024-1290		¥2,583	¥2,197	¥2,069	312.0	
0930-024-0291		¥7,118	¥6,048	¥5,692	451.0	
0930-048-0290		¥11,701	¥9,949	¥9,365	1245.0	
0920-003-0220	A型	¥762	¥643	¥613	18.2	
0920-010-0291		¥2,762	¥2,346	¥2,207	167.4	
0920-016-0291		¥3,177	¥2,702	¥2,544	209.2	



Example
使用方法

結合例

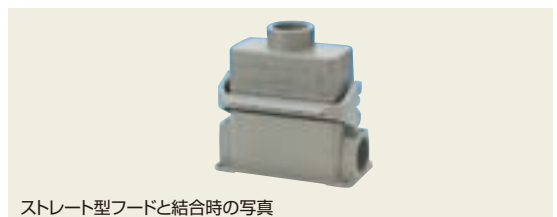

ストレート型フードと結合時の写真