

ストレートプラグ

RoHS



メス(ソケット) PLT-166-P-R

UL ハンダ ニッケルメッキ 信号用 電源用 センサー 盤間接続 2D CAD

ココが特長

コスト軽減に低価格小型メタルPLTコネクタ

●パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します。

基本仕様

材質は **3285ページ**

特性や適応電線サイズは **3285ページ**



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

ご注意



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日**(当日)

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品



Order 注文例

型式

PLT-162-P-R

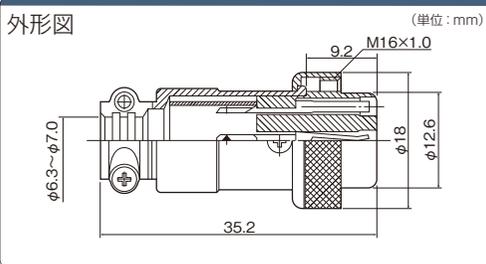

型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 g
			1~49個	50~74個	75~99個	
PLT-162-P-R	2	メス(ソケット)	¥167	¥100	¥94	12.2
PLT-163-P-R	3		¥181	¥109	¥103	12.3
PLT-164-P-R	4		¥201	¥121	¥114	12.5
PLT-165-P-R	5		¥225	¥135	¥128	11.5
PLT-166-P-R	6		¥265	¥159	¥150	12.4
PLT-167-P-R	7		¥294	¥176	¥168	12.2
PLT-168-P-R	8		¥343	¥206	¥195	12.5

アングルプラグ

RoHS



メス(ソケット) PLT-166-LP-R

UL ハンダ ニッケルメッキ 信号用 電源用 センサー 盤間接続 2D CAD

ココが特長

狭い空間でケーブルの取り回しが有効

●パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します。

基本仕様

材質は **3285ページ**

特性や適応電線サイズは **3285ページ**



・アングルプラグ同士は嵌合しません。

ご注意



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日**(当日)

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品



Order 注文例

型式

PLT-162-LP-R

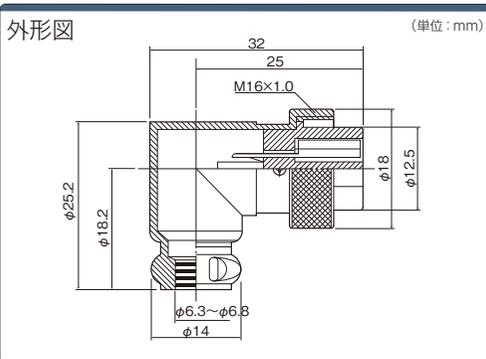

型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 g
			1~49個	50~74個	75~99個	
PLT-162-LP-R	2	メス(ソケット)	¥284	¥171	¥162	15.7
PLT-163-LP-R	3		¥304	¥182	¥172	16.0
PLT-164-LP-R	4		¥304	¥182	¥172	16.2
PLT-165-LP-R	5		¥314	¥188	¥178	16.1
PLT-166-LP-R	6		¥314	¥188	¥178	16.0
PLT-167-LP-R	7		¥333	¥200	¥189	15.5
PLT-168-LP-R	8		¥382	¥229	¥218	16.4

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐埃)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ロネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

/日本ロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN