

中継アダプタ

RoHS

JIS IP67 ハンダ 圧着 防水ロック UL 耐振 2D CAD



ココが特長

ケーブルの延長や機器間の中継に最適

- ストレートプラグとアングルプラグに接続します。
- 特殊バネ構造による半ひねりのバヨネットロックで手軽に確実な嵌合を確認できます。
- 嵌合時IP67クラスの防水構造になっているため、水や油のかかる場所での使用に適しています。
- ミスミではバックシェルを装着して販売しています。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	4日目
11個~	都度見積

非在庫品

基本仕様


定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は [▶3329ページ](#)



ご注意

・圧着タイプ(CE0101A)のコンタクトは別売りです。 [▶3334ページ](#)
 ケーブル引出口にはケーブルを押さえる機能はついておりません。
 ・防水ケーブルクランプ [▶3262ページ](#) を合わせてお使いください。
 ・中継アダプタ同士は嵌合しません。

外形図

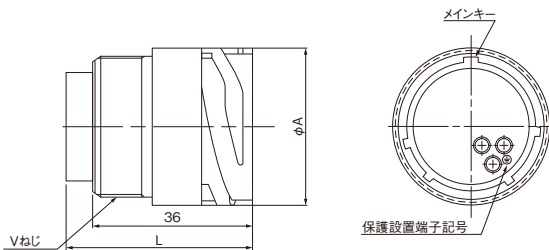

結線タイプ	配列No.	寸法(mm)		φA	Vネジ	コンタクトサイズ	重量(g)			
		全長L以下					NB0101A オス	CE0101A オス	NB0101A メス	CE0101A メス
		NB0101A	CE0101A							
NB0101A ハンダ結線	18-1	58.5	83.5	28.27	1-20UNEF-2A	# 16	63.0	68.0	65.0	69.0
	18-11	83.5	83.5			# 12	82.0	89.0	67.0	71.0
	20-15	83.5	83.5			# 12	111.0	121.0	90.0	97.0
	20-29	61.0	83.5			# 16	95.0	101.0	86.0	91.0
	22-14	61.0	83.5			# 16	98.0	107.0	83.0	90.0
CE0101A 圧着結線	22-22	83.5	83.5	35.22	1 1/4-18UNEF-2A	# 8	122.0	136.0	87.0	97.0
	22-23	83.5	83.5			# 12	112.0	125.0	88.0	97.0
	24-10	83.5	83.5			# 8	161.0	178.0	99.0	109.0
	24-28	65.5	83.5			# 16	126.0	137.0	98.0	107.0
	28-21	70.0	83.5			# 16	183.0	198.0	124.0	136.0
CE0101A 圧着結線	18-19A	-	83.5	28.27	1-20UNEF-2A	# 20	-	-	65.0	71.0
	20-30A	-	83.5			# 20	-	-	87.0	94.0
	24-52A	-	83.5			# 20	-	-	99.0	111.0
	28-73A	-	83.5			# 20	-	-	125.0	140.0



結線タイプ	配列No.	コンタクト形状	ケーブル引出方向
NB0101A	20-29	P	DBSS

結線タイプ	配列No.	コンタクト形状	ケーブル引出方向	芯数	コンタクトサイズ	NB0101A(ハンダタイプ)				CE0101A(圧着タイプ)			
						基準単価		スライド単価		基準単価		スライド単価	
						1~29個	30~79個	1~29個	30~79個				
NB0101A ハンダ結線	18-1	P オス (ピン)	DBSS (ストレート)	10	#16	¥5,378	¥6,200	¥5,156	¥5,944	¥3,822	¥3,933	¥3,667	¥3,778
	18-11			5	#12	¥4,622	¥5,256	¥4,444	¥5,044	¥3,711	¥3,767	¥3,556	¥3,622
	20-15			7	#12	¥5,111	¥6,011	¥4,911	¥5,778	¥3,833	¥3,944	¥3,678	¥3,789
	20-29			17	#16	¥6,400	¥7,889	¥6,144	¥7,578	¥3,756	¥4,033	¥3,600	¥3,878
	22-14			19	#16	¥9,489	¥11,122	¥9,111	¥10,678	¥6,533	¥6,811	¥6,267	¥6,544
CE0101A 圧着結線	22-22	S メス (ソケット)	DBSS (ストレート)	4	#8	¥8,033	¥9,167	¥7,711	¥8,800	¥6,556	¥6,867	¥6,300	¥6,589
	22-23			8	#12	¥7,978	¥9,167	¥7,667	¥8,800	¥6,511	¥6,800	¥6,256	¥6,533
	24-10			7	#8	¥7,478	¥9,033	¥7,189	¥8,667	¥4,911	¥5,000	¥4,722	¥4,800
	24-28			24	#16	¥8,411	¥10,222	¥8,078	¥9,811	¥4,678	¥4,789	¥4,489	¥4,600
	28-21			37	#16	¥12,956	¥15,789	¥12,444	¥15,156	¥7,100	¥7,311	¥6,822	¥7,022
CE0101A 圧着結線	18-19A			19	#20	-	-	-	-	¥3,422	¥3,500	¥3,289	¥3,367
	20-30A			30	#20	-	-	-	-	¥3,956	¥4,311	¥3,800	¥4,133
	24-52A			52	#20	-	-	-	-	¥4,567	¥4,689	¥4,378	¥4,500
	28-73A			73	#20	-	-	-	-	¥9,067	¥9,356	¥8,711	¥8,978

関連商品



組み合わせ方法・仕様は [▶3328ページ](#)

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ヨネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バヨネットロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN