

## ストレートプラグ

RoHS



**ココが特長** 着脱が容易なワンタッチ式PRC03コネクタ  
●パネル取付レセプタクルと中継プラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は ▶3344ページ



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

ご注意

ハンダ 金メッキ ワンタッチロック 信号用 盤間接続 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

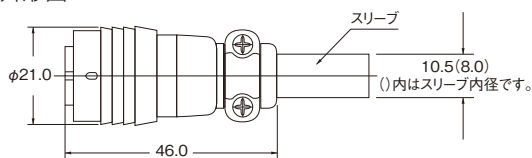

ケーブル仕上外径の範囲はφ8.0~10.2(φ5.5~7.7)です。



型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
PRC03-12A10-2AM10.5	2	オス (ピン)	¥652	¥589	¥526	40.0
PRC03-12A10-3AM10.5	3		¥664	¥603	¥531	40.5
PRC03-12A10-4M10.5	4		¥664	¥603	¥531	39.5
PRC03-12A10-5M10.5	5		¥700	¥627	¥564	40.0
PRC03-12A10-7M10.5	7		¥747	¥676	¥595	41.0
PRC03-12A10-2AF10.5	2	メス (ソケット)	¥703	¥603	¥531	41.0
PRC03-12A10-3AF10.5	3		¥724	¥651	¥579	41.5
PRC03-12A10-4F10.5	4		¥780	¥660	¥588	41.5
PRC03-12A10-5F10.5	5		¥836	¥748	¥671	41.5
PRC03-12A10-7F10.5	7		¥871	¥787	¥693	42.5



Order 注文例  
型式  
PRC03-12A10-2AM10.5

## 中継アダプタ

RoHS



**ココが特長** ケーブルの延長や機器間の中継に最適  
●ストレートプラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は ▶3344ページ



・中継アダプタ同士は嵌合しません。

ご注意

ハンダ 金メッキ ワンタッチロック 信号用 盤間接続 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

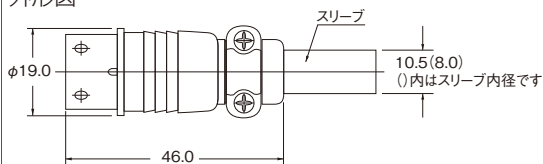

ケーブル仕上外径の範囲はφ8.0~10.2(φ5.5~7.7)です。



型式	芯数	タイプ	標準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
PRC03-32A10-2AM10.5	2	オス (ピン)	¥665	¥562	¥506	34.5
PRC03-32A10-3AM10.5	3		¥685	¥587	¥522	35.0
PRC03-32A10-4M10.5	4		¥685	¥587	¥522	33.5
PRC03-32A10-5M10.5	5		¥688	¥622	¥555	34.5
PRC03-32A10-7M10.5	7		¥780	¥656	¥582	35.0
PRC03-32A10-2AF10.5	2	メス (ソケット)	¥665	¥567	¥503	35.5
PRC03-32A10-3AF10.5	3		¥742	¥634	¥558	35.5
PRC03-32A10-4F10.5	4		¥684	¥611	¥549	35.5
PRC03-32A10-5F10.5	5		¥731	¥658	¥585	35.5
PRC03-32A10-7F10.5	7		¥792	¥710	¥638	37.0



Order 注文例  
型式  
PRC03-32A10-2AM10.5