

ワンタッチロック(小型)・HR10シリーズ

ストレートプラグ

RoHS



メス(ソケット)
HR10A-10P-10S

オス(ピン)
HR10A-7P-4P

ハンダ ニッケルメッキ フタ付きロック 信号用 センサー 2D CAD



Delivery 納期

ココが特長 **プッシュロック方式の超小型HR10コネクタ**

- パネル取付レセプタクルと中継タイプに接続します。
- 着脱方式は外側リングをつまんで引くだけのワンタッチ方式です。

基本仕様 特性や材質は [P.3355ページ](#)



ご注意

・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図 (単位: mm)

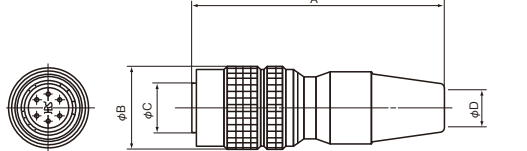

芯数	寸法(mm)			
	A	φB	φC	φD
4	35	11.5	7	5
6	35	11.5	7	5
10	43	14.7	9.5	7
12	43	14.7	9.5	7



型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
HR10A-7P-4P73	4	オス(ピン)	¥706	¥588	¥568	8.2
HR10A-7P-6P73	6		¥745	¥617	¥598	8.2
HR10A-10P-10P73	10		¥1,005	¥833	¥804	15.8
HR10A-10P-12P73	12		¥1,122	¥931	¥902	15.8
HR10A-7P-4S73	4	メス(ソケット)	¥745	¥617	¥598	7.8
HR10A-7P-6S73	6		¥706	¥588	¥568	8.5
HR10A-10P-10S73	10		¥941	¥779	¥755	15.9
HR10A-10P-12S73	12		¥990	¥823	¥794	15.8



Order 注文例

型式
HR10A-7P-4P

中継アダプタ

RoHS



メス(ソケット)
HR10A-10J-10P

オス(ピン)
HR10A-10J-10P

ハンダ ニッケルメッキ フタ付きロック 信号用 センサー 2D CAD



Delivery 納期

ココが特長 **カメラハーネスに使用できるコネクタです。**

- ストレートプラグに接続します。
- 着脱方式はストレートプラグの外側リングをつまんで引くだけのワンタッチ方式です。

基本仕様 特性や材質は [P.3355ページ](#)



ご注意

・中継アダプタ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図 (単位: mm)

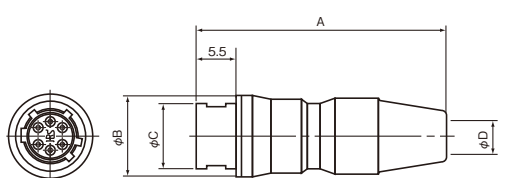

芯数	寸法(mm)			
	A	φB	φC	φD
4	35.3	11	8.85	5
6	35.3	11	8.85	5
10	43	14	11.9	7
12	43	14	11.9	7



型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
HR10A-7J-4P73	4	オス(ピン)	¥745	¥617	¥598	5.8
HR10A-7J-6P73	6		¥916	¥760	¥735	6.8
HR10A-10J-10P73	10		¥1,313	¥1,088	¥1,049	13.8
HR10A-10J-12P73	12		¥1,225	¥988	¥956	13.8
HR10A-7J-4S73	4	メス(ソケット)	¥730	¥608	¥583	6.8
HR10A-7J-6S73	6		¥730	¥608	¥583	6.9
HR10A-10J-10S73	10		¥931	¥774	¥745	13.8
HR10A-10J-12S73	12		¥1,514	¥1,254	¥1,210	13.9



Order 注文例

型式
HR10A-7J-4P