


ソケットヘッダー

RoHS

4段ポスト

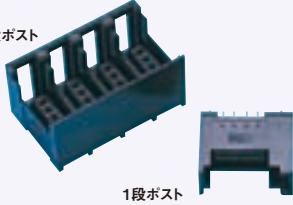

1段ポスト

**ココが
特長**

4段と1段をラインナップしたソケットヘッダー

- 基板に対して垂直方向にプラグコネクタを差込むことのできるソケットヘッダーです。
- 単独タイプは、3極、4極、6極、8極があります。
- 4連タイプは、3極、4極タイプのみです。
- 結合部形状はソケット(メス)です。

金
メッキ
フラット
ロック

Delivery
納期

出荷日

1~6パック **翌日**(当日)

7パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

1パック 10個入

1パック 20個入

1パック 24個入

型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価	パック入数	重量(g)
			1~9/パック	10/パック~		
37212-62M3-003PL-10P	3芯	4段ポスト	¥2,076	¥1,444	10個	2.4
37216-62M3-004PL-10P	4芯		¥2,256	¥1,643		2.7
37203-62A3-003PL-20P	3芯		¥2,347	¥2,031		20個
37204-62A3-004PL-20P	4芯	1段ポスト	¥2,527	¥2,184	0.7	
1473565-6-24P	6芯		¥4,440	¥3,840	24個	
1473565-8-20P	8芯		¥3,820	¥3,310	20個	1


¥***

新価格

適用開始時期に関しては [▶O101ページ](#)

分岐アダプタ

RoHS

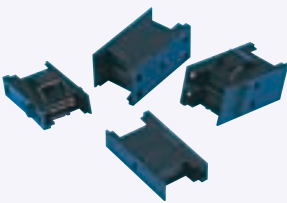

**ココが
特長**

2分岐・3分岐をラインナップした分岐アダプタ

- 中継用、パネル取付用があり、プラグコネクタを双方向から差込むことのできるソケットコネクタです。
- 3極、4極、6極、8極において双方向からプラグの接続が可能です。
- 3極と4極のタイプにおいては、1対3の接続ができる4ソケットタイプがあります。
- 4ソケットタイプは、分岐をしたい場合にワンタッチ接続で2分岐または3分岐接続が可能です。
- 結合部形状はソケット(メス)です。

差し込み

Delivery
納期

出荷日

1~6パック **翌日**(当日)

 
7パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

外形図

2ソケットタイプ




4ソケットタイプ

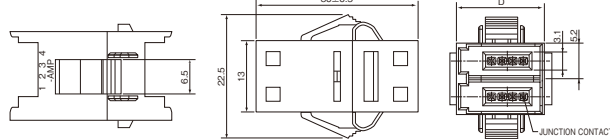

*中継タイプの外形図はソメがない場合でお考え下さい。

パネル カット寸法

 (単位: mm)



芯数	寸法 (mm)		商品名	
	A	E	パネル取付用	中継用
3芯	13.8	14.1	1473571-3	5-1473571-3
			1473571-3	5-1473571-3
4芯	15.8	16.1	1473571-4	5-1473571-4
			1473571-4	5-1473571-4
6芯	19.8	20.1	1473571-6	5-1473571-6
8芯	23.8	24.1	1473571-8	5-1473571-8

¥

1パック 20個入


Order
注文例

型式


5-1473571-3-20P

型式	基準単価 1~4/パック	スライド単価 5/パック~	タイプ	芯数	パック入数	重量(g)
5-1473571-3-20P	¥4,400	¥3,540	中継用(2ソケット)	3芯	20個	1.8
5-1473571-4-20P	¥5,090	¥4,130		4芯		2.1
5-1473571-6-20P	¥5,700	¥5,060		6芯		2.6
5-1473571-8-20P	¥8,080	¥6,470	中継用(4ソケット)	8芯	20個	3.1
5-1473574-3-20P	¥5,210	¥4,270		3芯		3.7
5-1473574-4-20P	¥5,960	¥4,850		4芯		4.2
1473571-3-20P	¥4,370	¥3,520	パネル取付用(2ソケット)	3芯	20個	2.2
1473571-4-20P	¥4,900	¥3,980		4芯		2.4
1473571-6-20P	¥6,450	¥5,160		6芯		3.0
1473571-8-20P	¥7,910	¥6,330		8芯		3.6
1473574-3-20P	¥5,150	¥4,220	パネル取付用(4ソケット)	3芯	20個	4.1
1473574-4-20P	¥5,870	¥4,780		4芯		4.6

 接続相関図



結線図

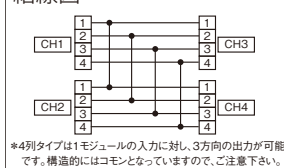

¥***

新価格

適用開始時期に関しては [▶O101ページ](#)

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ