


D3100/D3200圧着済コンタクトケーブル

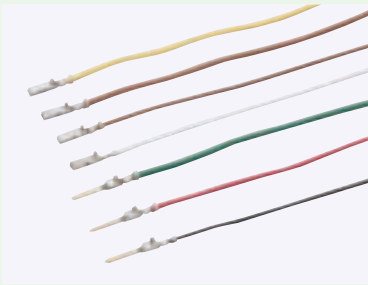

コネクタ

コネクタ
コネクタ



**ココが
特長**

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

ご注意



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4バック **翌日(当日)**

5バック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4バック **3日目**

5バック~ **都度見積**

非在庫品

 
お値引き

1~5バック **基準単価**

6~10バック **5%**

11バック~ **10%**

外形イメージ図



【指定長公差】

1~3m/+30mm(max)

4~10m/+50mm(max)



1バック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ

175218-16 - D - 1

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1	2	3	5	7	10				
175218-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	1	2	3	5	7	10	AWG16	UL1007 タイプ	175218-2	882
175217-20				2,898	3,720	4,543	6,188	7,833	10,300	AWG20	175217-2	417	
175216-24				2,500	2,875	3,250	4,000	4,750	5,875	AWG24	175216-2	231	
175289-16	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	1	2	3	5	7	10	AWG16	UL1007 タイプ	175289-2	882
175288-20				2,848	3,670	4,493	6,138	7,783	10,250	AWG20	175288-2	416	
175287-24				2,450	2,825	3,200	3,950	4,700	5,825	AWG24	175287-2	231	

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマール・
メーデンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーデンロック

ユニバーサル・
メーデンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

オリジナル手動圧着工具



**ココが
特長**

D3000シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- D3000シリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式

MSHT-A01



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日(当日)**

3丁~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

外形図

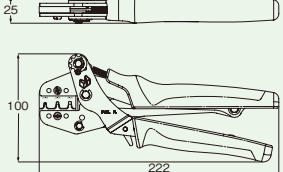

型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線		重量 (g)	基準単価		
				AWG	導体断面積mm ²		被覆外径φmm	1丁	スライド単価 2丁~
MSHT-A01	D3100/ D3200	175287-2 175288-2 175289-2	オス(ピン)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	600	¥12,800	¥9,800
				24~20	0.2~0.5	1.2~2.6			
				20~16	0.5~1.25	1.8~2.8			
		175216-2 175217-2 175218-2	メス(ソケット)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4			
				24~20	0.2~0.5	1.2~2.6			
				20~16	0.5~1.25	1.8~2.8			

圧着方法

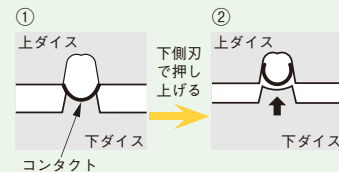

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することを薦めます。

2012.9

2013.8

3420