


コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

RoHS

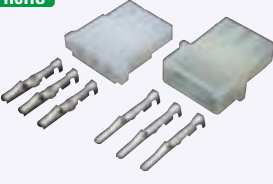

**ココが
特長**

選定工数削減!ハウジング・コンタクトをセット販売

- コマーシャルメーテンロックシリーズのハウジング(オス・メス)とコンタクト(オス・メス)をセットにしました。
- 過剰在庫を避け、選定工数の削減が可能です。



ご注意

- ・電気的特性につきましては、[P.3425](#)ページをご参照下さい。
- ・プラグハウジングにはオス(ピン)コンタクト、ソケットハウジングにはメス(ソケット)コンタクトを組合せて下さい。
- ・圧着作業は専用圧着工具([P.3440, 3441](#)ページ)で行って下さい。
- ・コンタクトはハウジングの芯数に合わせ、必要数+α付属されております。



Delivery
納期

出荷日

1~4パック **翌日**(当日)

5パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

コネクタ


コネクタ
クワン

外形図

(単位: mm)


ソケットハウジング

◆2芯,3芯,4芯

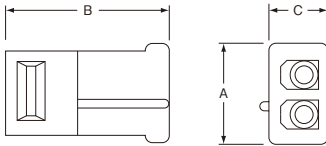


プラグハウジング


◆2芯,3芯,4芯

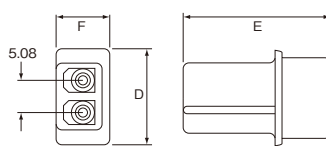

オス(ピン)コンタクト

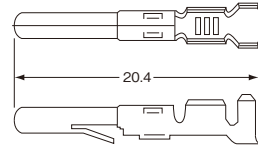

メス(ソケット)コンタクト

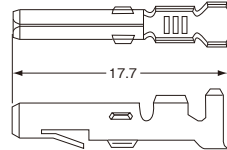


芯数	寸法 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
2	13.5	21.8	7.5	15.5	23.6	8.4
3	21.0	21.6	7.9	20.6	23.6	8.3
4	26.0	21.6	7.9	25.7	23.6	8.4

構成部材表

型式	プラグハウジング	ソケットハウジング	オス(ピン)コンタクト	メス(ソケット)コンタクト
SET-CM-R-2-24	1-480319-0	1-480318-0	60618-1	60617-1
SET-CM-R-2-20			60620-1	60619-1
SET-CM-R-3-24	1-480305-0	1-480303-0	60618-1	60617-1
SET-CM-R-3-20			60620-1	60619-1
SET-CM-R-4-24	1-480426-0	1-480424-0	60618-1	60617-1
SET-CM-R-4-20			60620-1	60619-1

セット内容

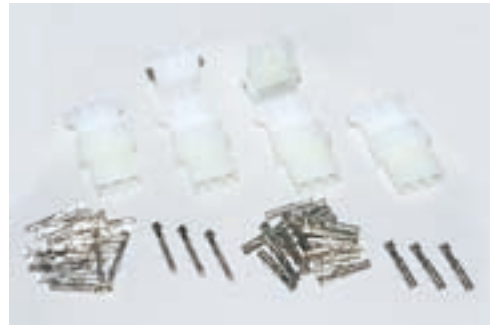

ハウジング(オス・メス)…各5個
 コンタクト(オス・メス)…芯数に合わせた必要数量+α



1パック 5セット



Order
注文例

型式

SET-CM-R-2-24

型式	形状タイプ	芯数	適用電線	導体断面積	絶縁被覆外径	基準単価	スライド単価	
			AWG	(mm ²)	(mm)	1~3/パック	4~19/パック	20/パック~
SET-CM-R-2-24	中継	2	24~18	0.2~0.89	2.5	¥1,440	¥740	¥650
SET-CM-R-2-20			20~14	0.5~2.27	3.3	¥1,450	¥750	¥660
SET-CM-R-3-24		3	24~18	0.2~0.89	2.5	¥1,570	¥870	¥790
SET-CM-R-3-20			20~14	0.5~2.27	3.3	¥1,580	¥880	¥800
SET-CM-R-4-24		4	24~18	0.2~0.89	2.5	¥1,740	¥1,030	¥950
SET-CM-R-4-20			20~14	0.5~2.27	3.3	¥1,760	¥1,050	¥970

¥*** **新価格** 適用開始時期に関しては [P.101](#)ページ

関連商品

[P.3440](#)ページ



専用工具本体

[P.3441](#)ページ



専用工具ダイス

[P.3428](#)ページ



引抜工具

2012.9

2013.8

3426

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマーシャル・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ