

プラグハウジング

RoHS



172167-1

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD



ココが特長 誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング

●オス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めるプラグハウジングです。

基本仕様

定格電流 : 7A(AWG18または0.75mm²)
 定格電圧 : AC600V(UL,CSA), AC300V(電気用品安全法準拠)

適応電線サイズ: AWG26~AWG16、または0.15mm²~2.0mm²
 特性や材質は [▶3430ページ](#)

※定格値は [▶3433ページ](#)の専用コンタクトを組み込んだときの値です。



ご注意

- ・数量は20個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売りとなります。([▶3433ページ](#))
- ・組合せ相手はソケットハウジング([▶3432ページ](#))、パネル取付用ソケットハウジング([▶3433ページ](#))



Order 注文例

型式	172164-1-20P
----	--------------

出荷日

1~9パック **翌日**(当日)

10パック~ **都度見積**

 
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


外形図

(単位: mm)


◆1芯




◆2芯、3芯

 

◆4芯、6芯

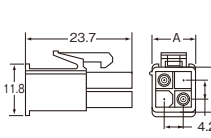

◆9芯、12芯、15芯

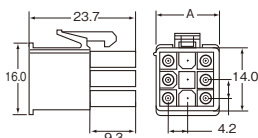

芯数	寸法 (mm)	
	A	B
2	9.8	10.8
3	14.0	15.0
4	9.8	—
6	14.0	—
9	14.0	—
12	18.2	—
15	22.4	—



1パック 20個入

型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量 (g)
		1~5/パック	6~10/パック	
172164-1-20P	1	¥480	¥460	0.6
172165-1-20P	2	¥500	¥475	0.9
172166-1-20P	3	¥500	¥475	1.2
172167-1-20P	4	¥790	¥751	1.4
172168-1-20P	6	¥790	¥751	1.8
172169-1-20P	9	¥1,020	¥969	2.5
172170-1-20P	12	¥1,250	¥1,188	3.3
172171-1-20P	15	¥1,570	¥1,492	4.2

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

¥*** **新価格** 適用開始時期に関しては [▶0101ページ](#)

ソケットハウジング

RoHS



172234-1

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD



ココが特長 誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング

●プラグハウジングと中継接続の行えるソケットハウジングです。
 ●オス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めます。

基本仕様

定格電流 : 7A(AWG18または0.75mm²)
 定格電圧 : AC600V(UL,CSA), AC300V(電気用品安全法準拠)

適応電線サイズ: AWG26~AWG16、または0.15mm²~2.0mm²
 特性や材質は [▶3430ページ](#)

※定格値は [▶3433ページ](#)の専用コンタクトを組み込んだときの値です。



ご注意

- ・数量は20個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売りとなります。([▶3433ページ](#))
- ・組合せ相手はプラグハウジング([▶3432ページ](#))



Order 注文例

型式	172156-1-20P
----	--------------

出荷日

1~9パック **翌日**(当日)

10パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

 

在庫品

外形図

(単位: mm)



※1芯、2芯、3芯のみです。その他の芯数はパネル取付用ソケットハウジングになります。

◆1芯

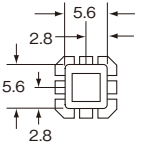

芯数	寸法 (mm)	
	A	B
2	12.4	9.8
3	16.6	14.0

 ◆2芯、3芯

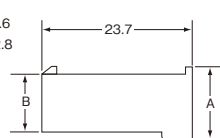

1パック 20個入

型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量 (g)
		1~5/パック	6~10/パック	
172156-1-20P	1	¥440	¥418	0.6
172233-1-20P	2	¥500	¥475	1.0
172234-1-20P	3	¥700	¥665	1.4

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

e-CON

CC-Link ワンタッチコネクタ
オリジナル圧着ツール

ダイナミック

コマージャナル・メーテンロック

ミニユニバーサル・メーテンロック

ユニバーサル・メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・5559/5557

CB01/CL07 防水コネクタ

DeviceNet用コネクタ

その他樹脂製コネクタ