

MUML圧着済コンタクトケーブル



コネクタ

コネクタ
コネクタ



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4パック 翌日(当日)

5パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4パック 3日目

5パック~ 都度見積

非在庫品

お値引き

1~5パック 基準単価

6~10パック 5%

11パック~ 10%




専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

外形イメージ図

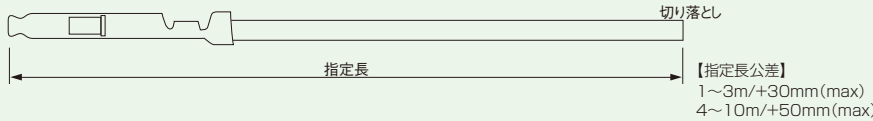

1パック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
171639-16 - D - 1

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長 (m) / 50本/パック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1日目	2	3	5	7	10				
171639-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	1	2	3	5	7	10	AWG16	UL1007 タイプ	171639-1	885
170366-18				2	3	5	7	10	AWG18	170366-1	600		
170365-22				2	3	5	7	10	AWG22	170365-1	300		
171638-16	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	1	2	3	5	7	10	AWG16	UL1007 タイプ	171368-1	885
170364-18				2	3	5	7	10	AWG18	170364-1	600		
170363-22				2	3	5	7	10	AWG22	170363-1	300		

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマージャル
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル
メーテンロック

ユニバーサル
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045-
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

オリジナル手動圧着工具



ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-A04



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ 翌日(当日)

3丁~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

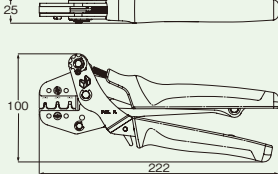

圧着方法

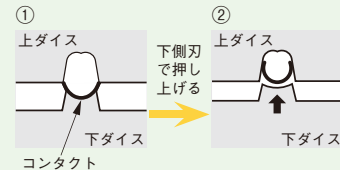

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをオススメします。

型式	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線		重量(g)	基準単価	スライド単価
				AWG	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-A04	ミニユニバーサル メーテンロック	170363-1	オス(ピン)	26~22	1.2~1.8	600	¥12,800	¥9,800
		170364-1		22~18	1.5~2.4			
		171638-1		20~16	2.0~3.2			
		170365-1	メス(ソケット)	26~22	1.2~1.8			
		170366-1		22~18	1.5~2.4			
		171639-1		20~16	2.0~3.2			

2012.9

2013.8

3434