 




## ソケットハウジング

RoHS



CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

ココが  
特長

高さ9.8mm・厚さ5.75mmの2.5mmピッチタイプ

- 専用コンタクト(BXH-001T-P0.6)用のハウジングです。
- ハウジングの厚みは5.75mmです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。



- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。**03452ページ**



Delivery  
納期

出荷日


1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

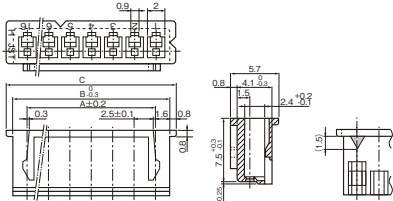

1. 指定外公差: ±0.3

芯数	寸法			重量 (g)
	A	B	C	
2	2.5	5.7	7.3	0.13
3	5.0	8.2	9.8	0.18
4	7.5	10.7	12.3	0.21
5	10.0	13.2	14.8	0.26
6	12.5	15.7	17.3	0.31
7	15.0	18.2	19.8	0.37
8	17.5	20.7	22.3	0.41
9	20.0	23.2	24.8	0.45
10	22.5	25.7	27.3	0.50
11	25.0	28.2	29.8	0.55
12	27.5	30.7	32.3	0.59
14	32.5	35.7	37.3	0.68
15	35.0	38.2	39.8	0.74



1パック 50個入



Order  
注文例

型式

XHP-2-50P

型式	芯数	¥/パラチャージ		
		1~3/パック	4~9/パック	10/パック~
XHP-2-50P	2	+¥150/パック	¥293	¥281
XHP-3-50P	3		¥478	¥460
XHP-4-50P	4		¥484	¥463
XHP-5-50P	5		¥543	¥520
XHP-6-50P	6		¥673	¥649
XHP-7-50P	7		¥828	¥797
XHP-8-50P	8		¥913	¥878
XHP-9-50P	9		¥997	¥959
XHP-10-50P	10		¥1,095	¥1,054
XHP-11-50P	11		¥1,133	¥1,091
XHP-12-50P	12		¥1,227	¥1,180
XHP-14-50P	14		¥1,376	¥1,322
XHP-15-50P	15		¥1,483	¥1,425

■部 1~3/パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 XHP-2-50P を2/パックご注文の場合  
(基準単価235円+パラチャージ150円)×2/パック=770円

パラチャージに関しては **0101ページ**

¥\*\*\* 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**

## コンタクト

RoHS



圧着 スズ  
メッキ



Delivery  
納期

ココが  
特長

内包構造のため安定した接触信頼性を発揮

- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。



- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具(**03453ページ**)で行なってください。
- ・XHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認の上、ご使用ください。



Delivery  
納期

出荷日


1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

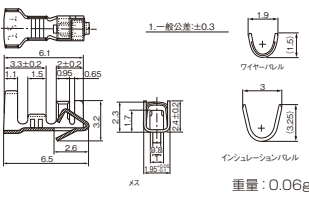

重量: 0.06g

仕様

適用電線範囲	AWG28~22(0.08~0.33mm <sup>2</sup> )
被覆外形	1.3~1.9mm




1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~
BXH-001T-P0.6	¥480	¥461	¥444

¥\*\*\* 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**

## 引抜工具

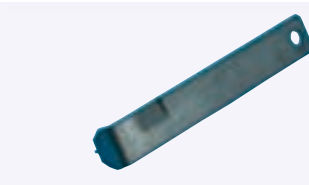

ココが  
特長

コンタクト引抜時・負荷を最小限に抑えられる引抜工具

- ソケットハウジングに挿入したメス(ソケット)コンタクトを引き抜くための工具です。
- 重量: 14.38g



- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・XHコネクタ以外には使用できません。
- ・電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。



Delivery  
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

引抜方法

ハウジングからの端子引抜時の注意!

- ①工具の凸部で端子のランスを押し込んでください。
- ②ハウジングとのロックが外れますので、電線を引き抜いてください。



型式	基準単価		スライド単価
	1~5本	6本~	
XJ-06	¥4,330	¥4,100	



Order  
注文例

型式

XJ-06

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ  
コネクタ

オリジナル  
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・  
メーテンロック

ミニ  
ユニバーサル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・  
5559/5557

CB01/CL07  
防水コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ

その他樹脂製  
コネクタ